

Datenblatt

Artikel-Bezeichnung

Schnur-Zwischenschalter Serie 5055


3 (2) A, 250 V~, 1-polig, Ausschalter

Gehäuseschnappmontage

Zugentlastung durch Isolierstoffschrauben,


- für Leitungen H03VV-F 2 x 0,50 mm² oder 2 x 0,75 mm²
- Schutzgrad: IP40
- Schraubkontakte (Eignung für Klemmen für den Anschluss unvorbereiteter Leiter)
- LBH 67 x 22 x 17 mm

Artikel-Abbildung

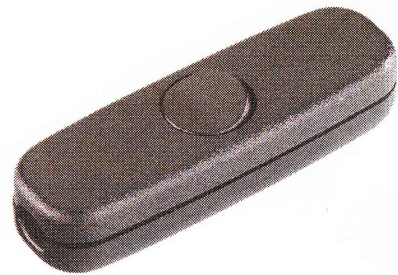

Besonders für LED geeignet!!!

Höhe mit Wippe: 17 mm
Höhe ohne Wippe: 15 mm
Durchmesser Wippe: 15 mm

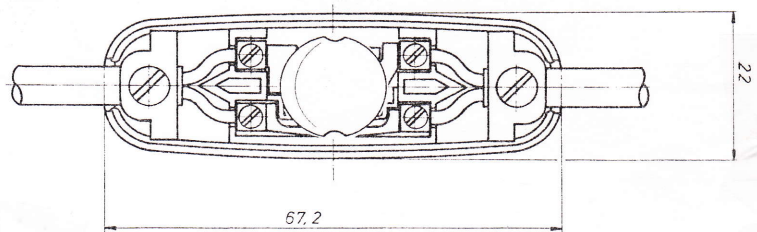

inter BÄR-Nr.	Farbe Gehäuse/Wippe
5055-004.01	schwarz/schwarz
5055-008.01	weiß/weiß
5055-009.01	braun/braun
5055-010.01	gold/gold
5055-020.01	titan/schwarz

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!