

Datenblatt


Artikel-Bezeichnung

Einbau-Druckschalter Serie 3030 mit Spezialknopf

2(1) A, 250 V~, Ausschalter, 1-polig, T 85°,

Zierdruckknopf und Mutter zum Aufstecken,
einfache Montage



Artikel-Abbildung

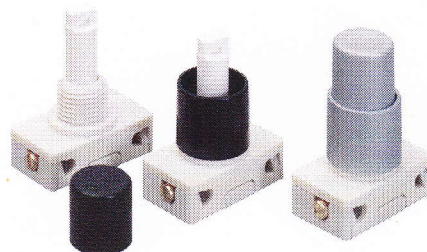

- für Leitungen H03VV-F 2 x 0,75 mm²,
H03VV-F 3G 0,75 mm², H03VVH2-F 2 x 0,75 mm²
- Zentralbefestigung M 10 x 1 mm
- Schraubkontakte (Eignung der Klemmen für den
Anschluss unvorbereiteter Leiter)
- Verschmutzungsgrad: 2
- Schaltzyklen: 1E4 (10.000)
- Schaltverhalten: vollständige Abschaltung
- Vergleichszahl der Kriech-
wegbildung PTI: 175 V
- Bemessungswert der
Stehstoßspannung : 2,5 kV U (imp)

<i>inter BÄR-Nr.</i>	<i>Knopffarbe</i>	<i>Gewindelänge</i>
3030-611.	weiß	7,5 mm
0010-149.0120	Knopf titan	
0010-148.0120	Mutter titan	
0010-149.0150	Knopf weiß	
0010-148.0150	Mutter weiß	
0010-149.0167	Knopf schwarz	
0010-148.0167	Mutter schwarz	
0010-149.0198	Knopf braun	
0010-148.0198	Mutter braun	

Fortsetzung Datenblatt Druckschalter Serie 3030-611

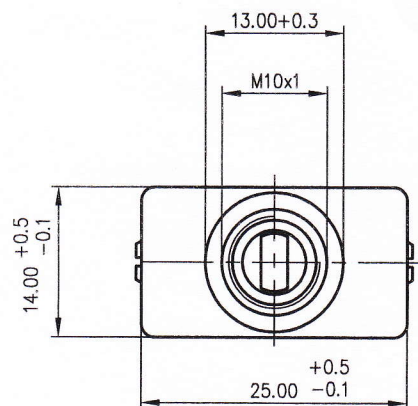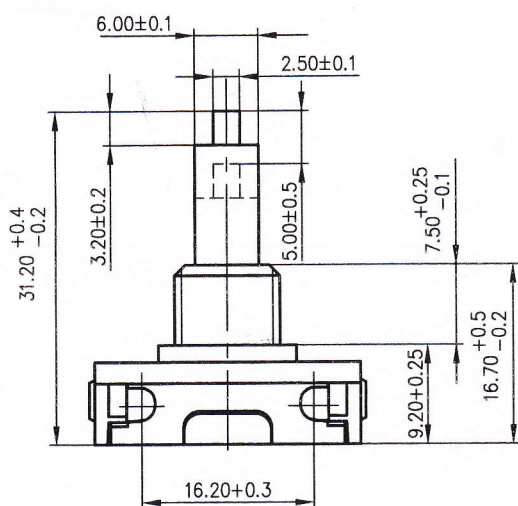

Technische Änderungen vorbehalten!
Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!