


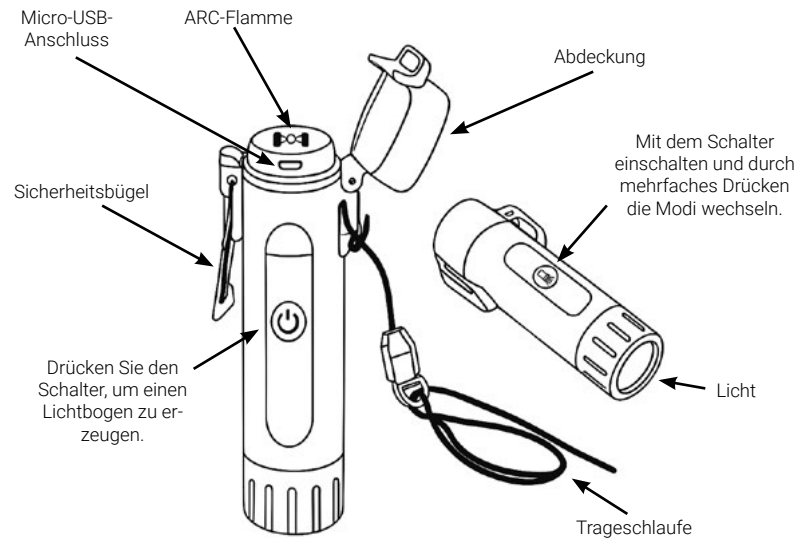

1. Allgemeine Hinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses hochwertige Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie sie für spätere Nachschlag-zwecke auf.

Bei technischen Fragen können Sie sich jederzeit per E-Mail an service@telestar.de wenden.

2. Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Achten Sie auf alle Warnungen und Hinweise sowohl am Gerät selbst als auch in dieser Bedienungsanleitung.

- Vermeiden Sie jegliche Gewalteinwirkung auf das Produkt, z. B. durch scharfe oder spitze Gegenstände.
- Bewahren Sie den Zündler stets außerhalb

- der Reichweite von Kindern auf.
- Öffnen Sie das Gerät niemals selbst. Wartungs- oder Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Der Anzünder und insbesondere die Zündungsdrähte dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Um Wachsreste von den Zündungspolen (den Drähten der ARC-Flamme) zu entfernen, verwenden Sie beispielsweise eine Nagelfeile.
- Verwenden Sie zum Aufladen ausschließlich die USB-Buchse eines Laptops oder ein Mobilgerät-Ladegerät mit einer maximalen Ausgangsleistung von 5 V DC / 3000 mA. Unsachgemäßes Laden kann zu Explosionsgefahr führen!
- Nutzen Sie den Anzünder nicht als Lichtquelle.
- Halten Sie das Gerät stets fern von Ihrem Gesicht, Ihrer Haut, anderen Personen sowie ungeeigneten oder leicht entflammbaren Materialien. Achten Sie darauf, dass der Lichtbogen nach jeder Verwendung vollständig ausgeschaltet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenem Feuer oder Temperaturen über 50 °C aus, da dies zu Überhitzung, Fehlfunktionen oder Brandgefahr führen kann und die Lebensdauer des Produkts verkürzt.
- Trennen Sie das Ladegerät unmittelbar nach dem vollständigen Aufladen vom Gerät.

3. Benutzung

Das TELESTAR CL 9 ist mit einem wiederaufladbaren Li-Ion-Akku (3,7 V, 220 mAh) ausgestattet. Die integrierte Booster-Technologie wandelt die geringe Akkuspannung in eine Halbsinus-Hochspannung (7 kV bei 15 kHz) um und erzeugt zwischen den Elektroden einen Lichtbogen mit extrem hoher Temperatur.

Dank dieser Technik eignet sich der Anzünder ideal zum Entzünden von Zigaretten, Kerzen, Kaminen und anderen leicht entflammbaren Materialien. Aufgrund der Wiederaufladbarkeit stellt er eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Gas- oder Benzinfeuerzeugen dar.

Aufladen des Akkus:

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verwenden Sie hierzu den USB-Anschluss eines Laptops oder ein geeignetes Mobilgerät-Ladegerät (max. 5 V DC, 3000 mA).

1. Verbinden Sie die Micro-USB-Buchse des Anzünders mit dem USB-Anschluss oder Ladegerät – nutzen Sie dafür das mitgelieferte Kabel.
2. Der Ladevorgang dauert etwa 2–3 Stunden.
3. Die Ladestandsanzeige erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
4. Trennen Sie das Ladegerät nach vollständiger Aufladung – der Anzünder ist nun einsatzbereit.

Zünden:

1. Öffnen Sie die Sicherheitsklappe, indem Sie den Bügel umlegen und den silbernen Arretierungsknopf drücken.

2. Drücken Sie anschließend den Zündknopf, um einen Lichtbogen zu erzeugen.
3. Halten Sie das zu entzündende Objekt an den Lichtbogen.

Der Zündvorgang endet, wenn Sie den Knopf loslassen oder automatisch nach ca. 6–8 Sekunden dank des integrierten Überlastschutzes. Nach einer automatischen Abschaltung muss das Gerät kurz abkühlen, bevor es erneut verwendet werden kann.

Taschenlampe:

Die LED-Taschenlampe kann ebenfalls durch Drücken des Zündknopfs aktiviert werden. Dabei muss die Sicherheitsklappe geschlossen sein.

4. Technische Daten

- USB-ARC-Lighter (Lichtbogen-Feuerzeug)
- Taschenlampenfunktion mit zwei Betriebsmodi (Normallicht und SOS-Blinklicht)
- Integrierter Kompass
- Schutzklasse: IP56 (Wasserdicht)
- Material: Zinklegierung / ABS
- Robuste Lackierung (Baking Paint)
- Akkukapazität: 220 mAh
- Betriebsdauer: Taschenlampe ca. 2,5 Std. Lichtbogen: ca. 50 Zündungen
- Nennspannung: 3,7 Volt
- Ladeanschluss: Micro-USB (DC 5 Volt)
- Ladedauer: ca. 2 Std.
- Abmessungen: 31 x 108 x 22 mm (B/H/T)
- Gewicht: 43 g

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die Firma Telestar GmbH, dass sich folgendes Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU einschließlich Delegierter

Richtlinie (EU) 2015/863 und der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 befindet: TELESTAR CL 9 (Art-Nr. 5100002) Die Konformitätserklärung zu diesen Produkten liegt der Firma vor: TELESTAR GmbH, Brückenstraße 2, D-97618 Niederlauer Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Homepage downloaden: <https://www.telestar.de/support/dl/>

Hinweis zur Entsorgung von Akkus und Batterien

- Altgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel kostenfrei zurückgegeben werden. Herausnehmbare Altbatterien und -akkus sind vor der Abgabe separat zu entfernen und zu entsorgen.
- Batterien und Akkus sind getrennt zu sammeln und können kostenlos bei Sammelstellen oder im Handel abgegeben werden. Lithium-Akkus sind vor Abgabe zu entladen und die Pole abzukleben, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

TELESTAR GmbH
Brückenstraße 2
D-97618 Niederlauer
www.telestar.de
info@telestar.de