


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PKB S Kabelbinder mit Kunststoffzunge

- Kabelbinder mit Kunststoffzunge zum Einsatz im Schaltschrankbau, in der allgemeinen Elektroinstallation, zum schnellen Bündeln von Kabelsträngen, Schläuchen etc.
- Zur Verwendung im Außenbereich
- Material: Polyamid 6.6, UV-stabilisiert
- Hohe Festigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Formbeständigkeit
- Hygroskopisch (nimmt Wasser auf)
- Halogen- und silikonfrei
- Beständigkeit gegen Öle, Fette, KFZ-Treibstoffe und andere organische Stoffe, Temperaturbeständig, besonders Kälteresistent, auch bei niedrigen Temperaturen nicht brüchig oder porös
- Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und oxidierenden Chemikalien, im Besonderen bei hohen Temperaturen
- Farbe: schwarz
- Stabiles Einrastverhalten
- Kein Splitterbruch
- Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase
- Produkte nach DIN EN IEC 62275 VDE 0604-201:2022-08
Kabelführungssysteme/Kabelbinder für elektrische Installationen

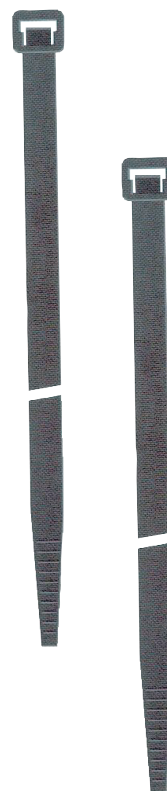

halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Breite	Länge	min. / max. Bündel-Ø	Zugkraft
05100138	050198	PKB S 2,5x100	100	2,5 mm	100 mm	2 / 21 mm	80 N
05100230	050206	PKB S 2,5x100	1.000	2,5 mm	100 mm	2 / 21 mm	80 N
05100139	050199	PKB S 3,6x140	100	3,6 mm	140 mm	3 / 32 mm	130 N
05100231	050207	PKB S 3,6x140	1.000	3,6 mm	140 mm	3 / 32 mm	130 N
05100140	050200	PKB S 3,6x200	100	3,6 mm	200 mm	3 / 50 mm	130 N
05104076	054550	PKB S 3,6x280	100	3,6 mm	280 mm	3 / 76 mm	130 N
05100142	050202	PKB S 4,8x178	100	4,8 mm	178 mm	4 / 45 mm	220 N
05100232	050208	PKB S 4,8x178	1.000	4,8 mm	178 mm	4 / 45 mm	220 N
05104077	054551	PKB S 4,8x280	100	4,8 mm	280 mm	4 / 76 mm	220 N
05100144	050204	PKB S 4,8x360	100	4,8 mm	360 mm	4 / 102 mm	220 N
05105177	055755	PKB S 4,8X360	300	4,8 mm	360 mm	4/102 mm	220 N
05104421	054890	PKB S 7,8x360	100	7,8 mm	360 mm	5 / 100 mm	540 N

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PKB S Kabelbinder mit Kunststoffzunge

Art.-Nr.	ID-Nr.	Typ	VE	Breite	Länge	min. / max. Bündel-Ø	Zugkraft
05105145	055679	PKB S 7,5X540	100	7,5 mm	540 mm	20/160 mm	540 N
05105143	055677	PKB S 9,0X780	100	9,0 mm	780 mm	40/235 mm	800 N
05105147	055681	PKB S 12,5X500	50	12,5 mm	500 mm	10/140 mm	1150 N
05105149	055683	PKB S 12,5X1000	50	12,5 mm	1000 mm	40/300 mm	1150 N