



SON-T

SON-T 1000W E40 1SL/4

SON-T ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit klarem Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	E40
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	220 [CCT of 2000K]
Ähnlichste Farbtemperatur	2000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	130 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Bogenlänge O (Nom)	153 mm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	960,0 W
Spannung (Nom)	100 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T65
Nettogewicht (Stück)	414,000 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	23 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1056 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	SON-T 1000W E40 1SL/4
Gesamtbezeichnung des Produkts	SON-T 1000W E40 1SL/4
Gesamt-Produktcode	871150018412245
Bestellcode	18412245
Material-Nr. (12NC)	928154509228

Lokaler Bestellcode	1100998
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500184122
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4


EAN Umverpackung	8711500184139
------------------	---------------

Abmessungsskizzen

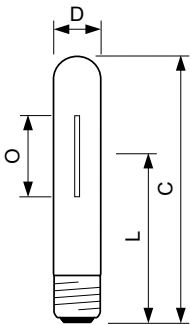


Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

Photometrische Daten

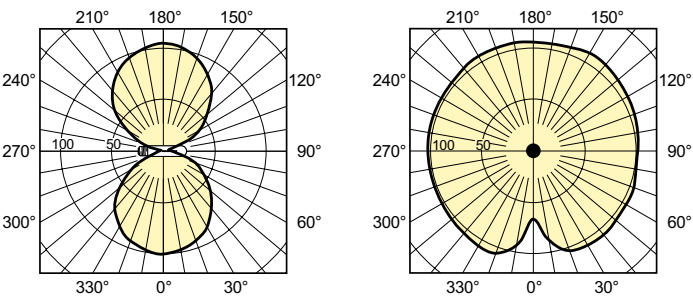


Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

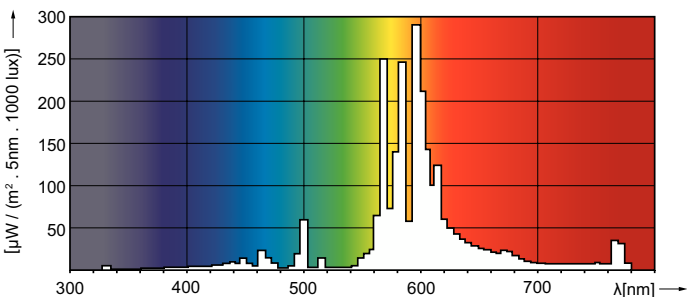


Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

Lebensdauer

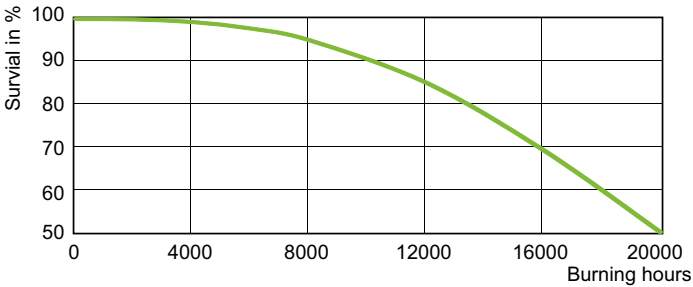

LDLE_SON-T_1000W-Life expectancy diagram

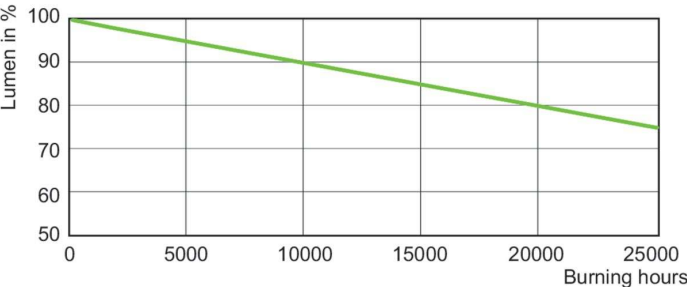

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

