
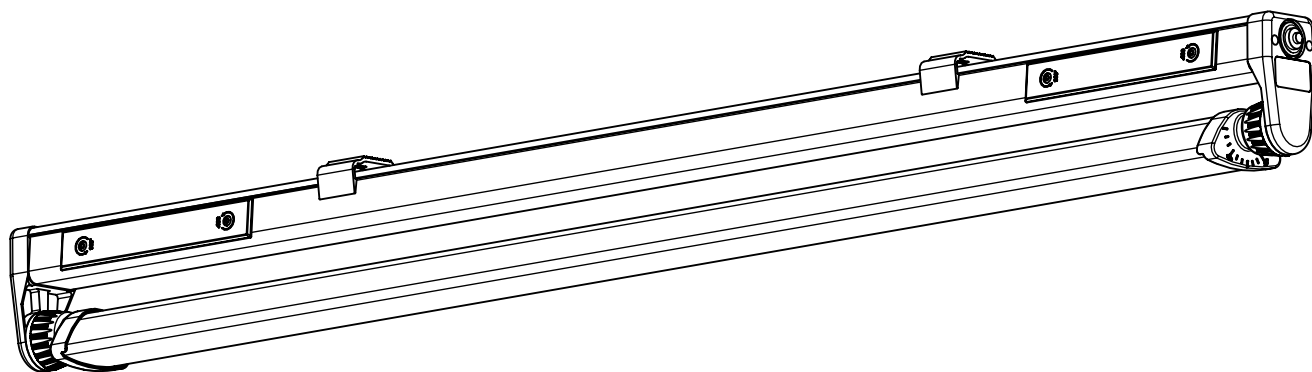


Montageanleitung 88025

- (GB) Mounting Instructions
- (F) Notice de Montage
- (E) Instrucciones de Montaje
- (I) Istruzione per l'Installazione
- (P) Instrucoes de montagem
- (NL) Montage Voorschrift
- (DK) Monteringsvejledning
- (S) Montageanvisning
- (FIN) Asennusohje
- (N) Montasjeveiledning
- (PL) Instrukcja montazu

345...

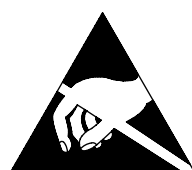

IP 65 ^{**}  ^{*} 

230-240 V 0/50-60Hz





max. 3,2 kg

LED

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energie-Effizienzklasse D
This luminaire contains a light source of energy efficiency class D


NORKA

A

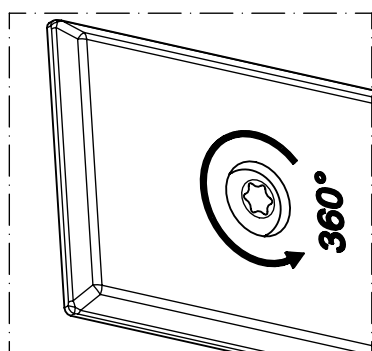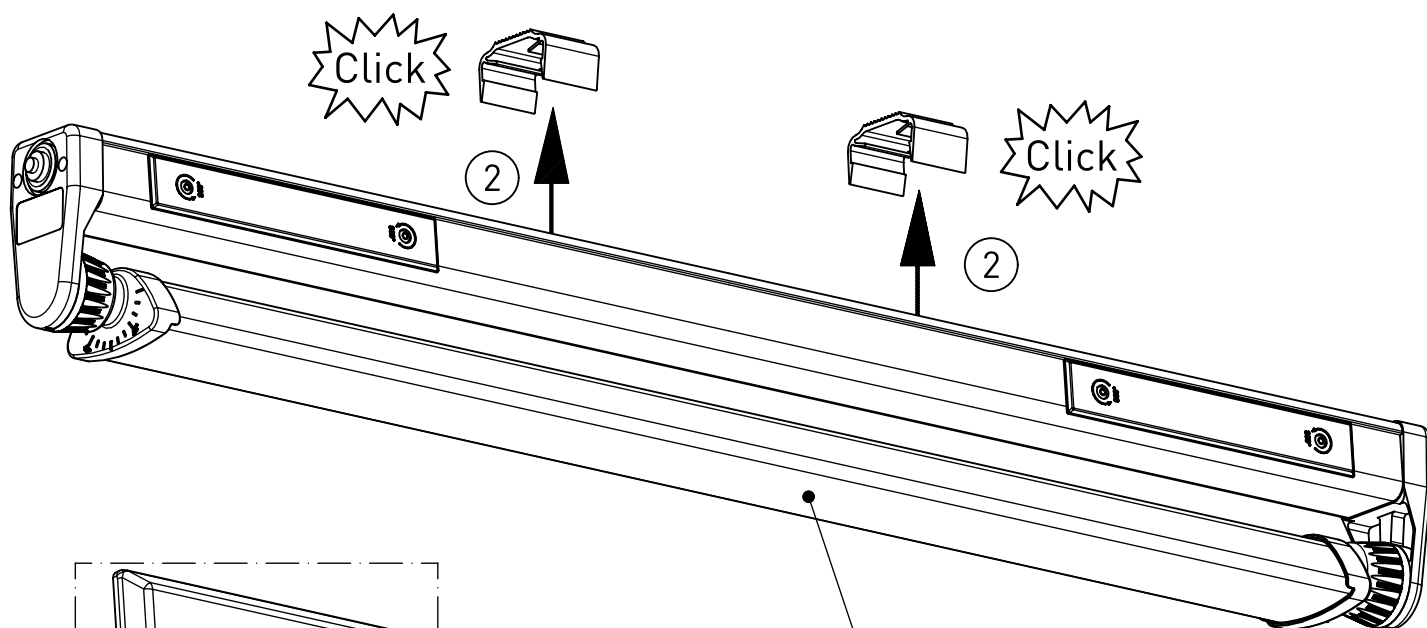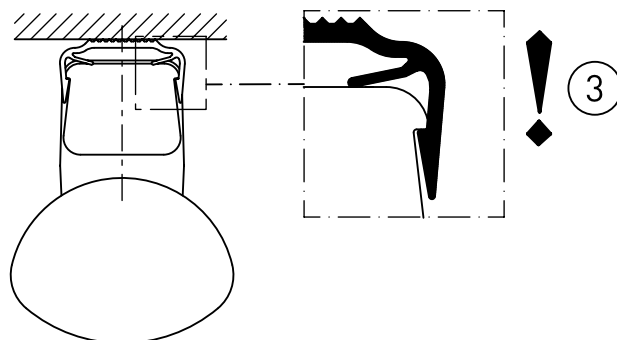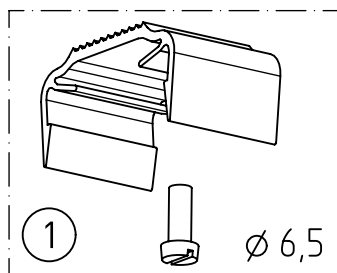


nur mit feuchtem Tuch
(Wasser) reinigen.
clean with a damp cloth
(water) only.


B

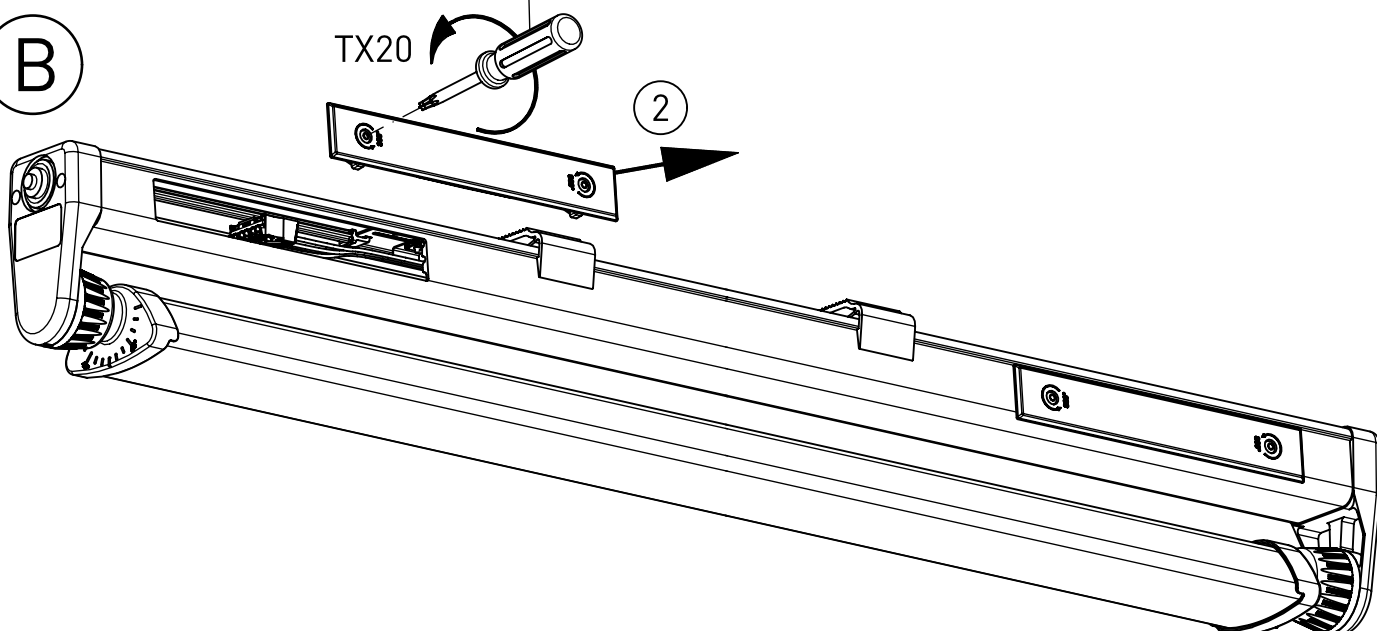

NORKA

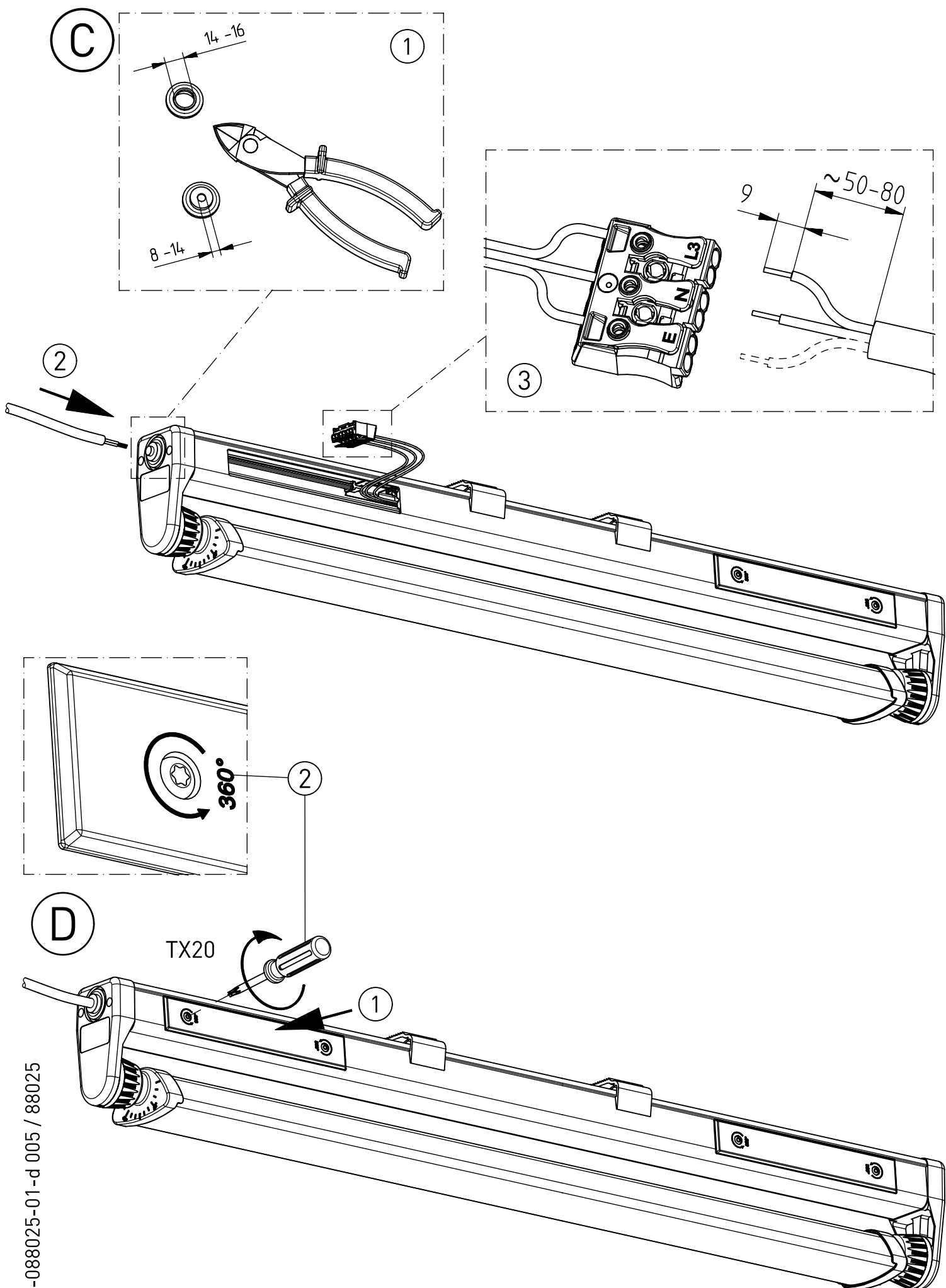

NORKA

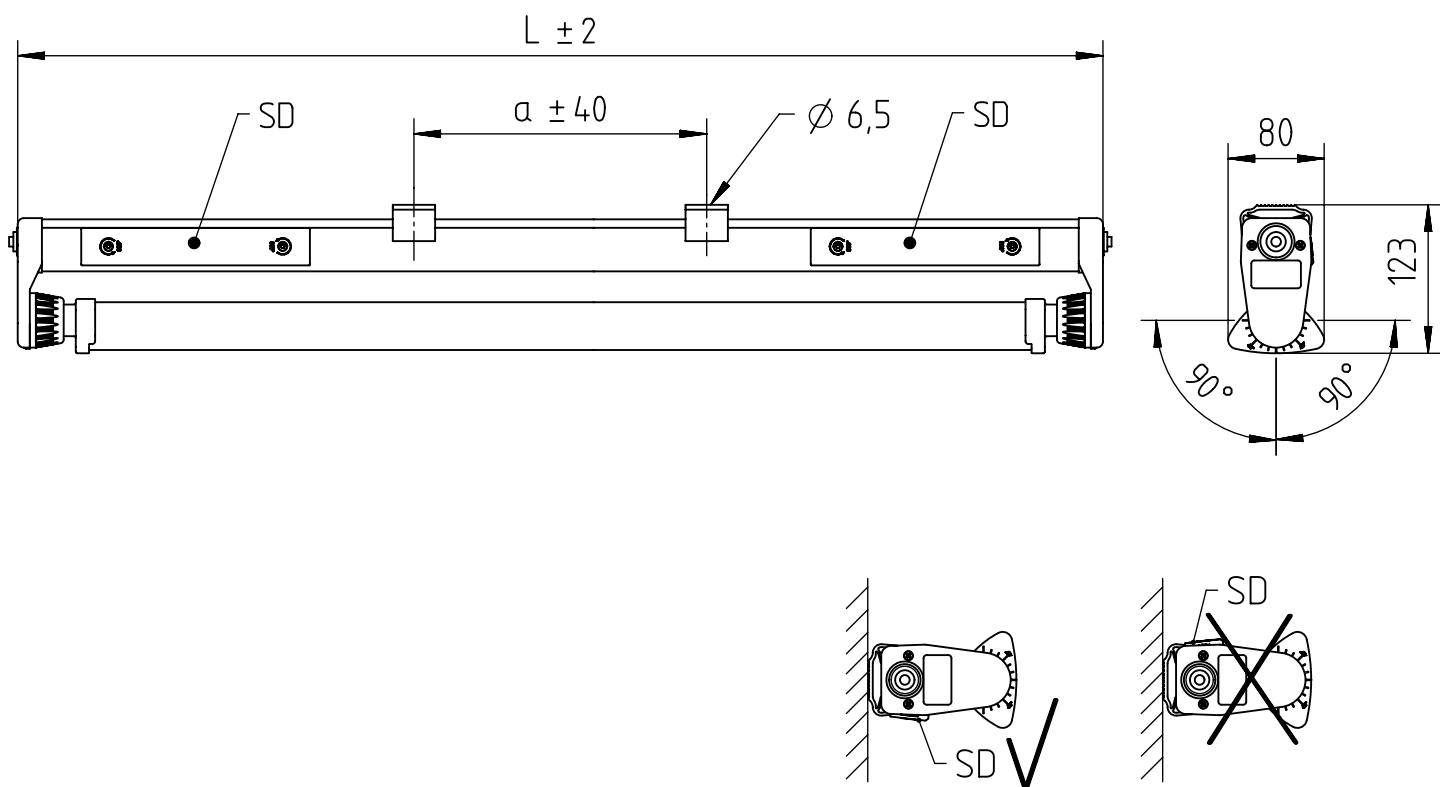

m 1500	1555	900
m 1200	1255	600
Ausführung	L	a

* = „Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“

„Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.“

IP 65** = „Nicht für den ungeschützten Aussenbereich.“
„not for unprotected outdoor areas“

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Weidestraße 122a
D-22083 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28
info@norka.com
www.norka.com