



Standgerät

- weiß

Nutzzinhalt total: 83 l

- Kühlen: 75 l, Gefrieren: 8 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 1 Glasablage
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen
- Innenbeleuchtung, Seite

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfächer mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 128 kWh
- Temperaturanstiegszeit: 3 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 840 x 480 x 495 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 24,0 kg / 26,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 875 x 500 x 540 mm

EAN 5906006944100

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KS 361 155 W
Farbe	weiß
Griff - Material	Kunststoff
Kategorie	Kühlschrank mit Gefrierfach, 85 cm
SterneKennzeichnung:	3-Sterne-Fach

Leistung

Energieeffizienzklasse 1)	E
Energieverbrauch kWh/Jahr2)	128
Nutzzinhalt gesamt (Liter)	83
Nutzzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter)	75 / 8
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.)	- / 3
Luftschallemission	39
Luftschallemissionsklasse	C
Klimaklasse	N-ST
Klimaklasse Min - Max (°C)	16 - 38

Ausstattung

NoFrost / FrostControl	- / -
Temperaturregelung / Position	mechanisch / in Beleuchtungseinheit
Kühlteil und Gefrierfach getrennt steuerbar	-
Inverter Kompressor	-
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierfach	- / -
Tür-Offen-Alarm	-
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion	- / -
Holiday-Schaltung	-
Ökofunktion	-
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierfach	automatisch / manuell
höhenverstellbare Füße vorne / hinten	• / -
Türanschlag / wechselbar	rechts / •

Kühlteil

Anzahl Glasablagen	1
Chrom-Flaschengitter	-
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung	1
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone	- / - / -
Anzahl Türablagen gesamt	3
Flaschenfach	1
Butterfach mit Klappdeckel	-
Innenbeleuchtung / Position	Glühbirne / Seite
AirSystem Umlufttechnik	-

Gefrierfach

Transparente Gefrierschubladen	-
Gefrierfach mit Klappe	1
Glasablagen im Gefrierfachraum	- / -
Gefrierfach	-

Zubehör

Eiertablett	-
Eiswürfelbehälter	1


Technische Daten

Tischplatte abnehmbar	-
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	-
Gerätemaße H x B x T (mm)	840 x 480 x 495
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240 / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	155
Gewicht netto / brutto (kg)	24,0 / 26,0
Transportmaße HxBxT (mm)	875 x 500 x 540

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

EAN	5906006944100
-----	---------------

- 1) nach Verordnung (EU) 2019/2016
- 2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

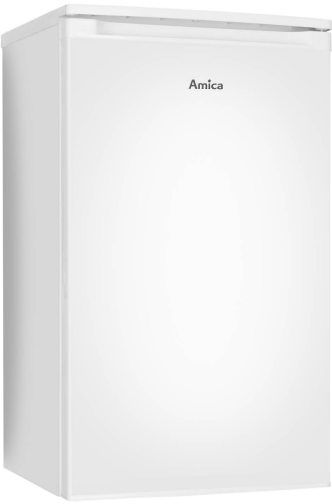

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.