

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Amica

Anschrift des Lieferanten: Amica EPREL Team, Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Poland

Modellkennung: KGCL 387 115 W

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja

Allgemeine Produktparameter:


Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1 700	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	268
	Breite	540		
	Tiefe	595		
EEI		100	Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		40	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		222	Klimaklasse:	erweiterte gemäßigte Zone, subtropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Winterschaltung		Ja		

Fachparameter:

Fachparameter und #werte				
Fachtyp	Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach	Gefrierermögen (in kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			Anhang IV Tabelle 3 stehen		
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	183,7	4	-	M
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eis- bereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Ja	84,3	-18	3,9	M
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Für Vier-Sterne-Fächer					
Schnelleinfrierfunktion			Ja		
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle			LED		
Energieeffizienzklasse			E		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 12 Monate					
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://amica.pl					

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 22/03/2021

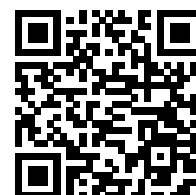

EPREL-Eintragungsnummer 331974

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/331974>

Lieferant: Amica Spółka Akcyjna (Hersteller)

Website: www.amica.pl

Kundenbetreuung:

Name: Amica EPREL Team

Website:

E-Mail-Adresse: EPREL@amica.com.pl

Telefonnummer: +48672546100

Anschrift:

Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Poland