



Retro Kollektion

- rot

Nutzzinhalt total: 218 l

- Kühlen: 194 l, Gefrieren: 24 l

Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 4 Türablagen, silberne Applikationen
- LED-Beleuchtung, Seite
- Zubehör: Eiertablett

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfächer mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 157 kWh
- Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 10 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1440 x 550 x 615 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Nein
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: N-ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 40,0 kg / 45,0 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1500 x 580 x 660 mm

EAN 5906006936976

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KSR 364 150 R
Farbe	rot
Griff - Material	Metall (verchromt)
Kategorie	Kühlschrank, 144 cm
SterneKennzeichnung:	4-Sterne-Fach

Leistung

Energieeffizienzklasse 1)	E
Energieverbrauch kWh/Jahr2)	157
Nutzzinhalt gesamt (Liter)	218
Nutzzinhalt Kühlen / Gefrieren (Liter)	194 / 24
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.)	2,0 / 10
Luftschallemission	41
Luftschallemissionsklasse	C
Klimaklasse	N-ST
Klimaklasse Min - Max (°C)	16 - 38

Ausstattung

NoFrost / FrostControl	- / -
Temperaturregelung / Position	mechanisch / in Beleuchtungseinheit
Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar	-
Inverter Kompressor	-
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil	- / -
Tür-Offen-Alarm	-
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion	- / -
Holiday-Schaltung	-
Ökofunktion	-
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil	automatisch / manuell
höhenverstellbare FüÙe vorne / hinten	• / -
Türanschlag / wechselbar	rechts / -

Kühlteil

Anzahl Glasablagen	3
Chrom-Flaschengitter	-
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung	1
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone	- / - / -
Anzahl Türablagen gesamt	4
Flaschenfach	1
Butterfach mit Klappdeckel	-
Innenbeleuchtung / Position	LED / Seite
AirSystem Umlufttechnik	-

Gefrierteil

Transparente Gefrierschubladen	-
Gefrierfach mit Klappe	1
Glasablagen im Gefrierraum	- / -
Gefrierkorb	-

Zubehör

Eiertablett	1
Eiswürfelbehälter	1


Technische Daten

Tischplatte abnehmbar	-
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	-
GerätemaÙe H x B x T (mm)	1440 x 550 x 615
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240 / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	155
Gewicht netto / brutto (kg)	40,0 / 45,0
TransportmaÙe HxBxT (mm)	1500 x 580 x 660

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

EAN	5906006936976
-----	---------------

- 1) nach Verordnung (EU) 2019/2016
- 2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

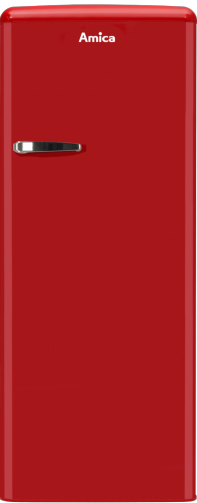

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.