


FEE73407ZM Geschirrspüler

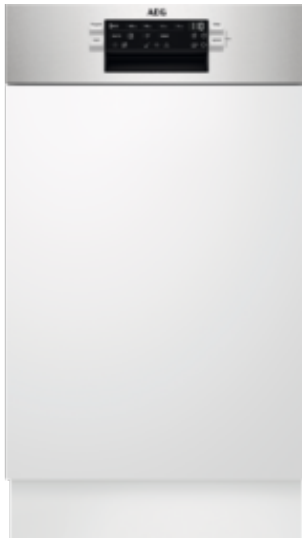

SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für Ihre Gläser.

Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen Ihrer Gläser nahezu unmöglich.

SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für Ihre Gläser.

Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen Ihrer Gläser nahezu unmöglich.

Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.

Weitere Vorteile:

- Dual-Sprüharm - Sauberkeit bis in den letzten Winkel. 100 % Wasserabdeckung im Unter- und Oberkorb.
- QuickLift - Höhenverstellbarer Oberkorb. Mehr Platz für sperrige Teile und viel Geschirr.
- ExtraHygiene-Option für ultrahygienische Ergebnisse bei jedem Spülgang

Produktspezifikationen:

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- 44dB - ExtraSilent 42dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- Dual-Sprüharm
- Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftGrips Weinglashalter, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Technische Daten:

- PNC : 911 064 029
- EAN-Nummer : 7332543808724
- Energieeffizienzklasse : D
- Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen : 63
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm : 9
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus : 9.9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm : 4:00
- Luftschallemissionsklasse : B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW : 44
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) : 0.5
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W) : 0.5
- Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) : 4
- Hocheinbaufähig : Ja
- Installation : Einbau - Integrierbar
- AQUA CONTROL : Ja
- Wasserschutz : Schwimmerschalter
- Wasseranschluss : Kalt oder Warm bis 60°C
- Spülprogramme : 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Blendenfarbe : Edelstahl
- Absicherung (A) : 10
- Anschlusswert (Watt) : 1950
- Volt : 220-240
- Kabellänge (m) : 1.5
- Gerätehöhe (mm) : 818
- Gerätebreite (mm) : 446
- Gerätetiefe (mm) : 570
- Einbautiefe (mm) : 550
- Einbauhöhe (mm) : 820
- Einbaubreite (mm) : 450
- Bruttogewicht (kg) : 34.78
- Nettogewicht (kg) : 33.3
- Verpackung, Höhe (mm) : 870
- Verpackung, Breite (mm) : 490
- Verpackung, Tiefe (mm) : 685

Produktbeschreibung:

FEE73407ZM Geschirrspüler