


gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Artikel-Nr.: MT77232

LED-Aufbau-/ Unterbauleuchte
MEGATRON **BASE** LISTA 1200mm 40/30/20W-
5000lm/830-65

EAN-Code: 4020856772322

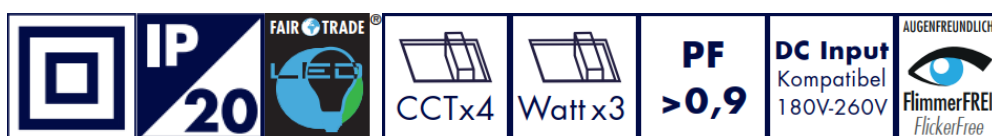

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
Leuchtmittel austauschbar?.....Ja
Betriebstemperaturbereich-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L70 B50)50.000 h
Anschlussart L/N
Material Kunststoff

Produktabmessungen

Höhe 24 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 75 mm
Gewicht 337 g

Elektrische Kenndaten

Spannung AC 220-240 V
Betriebsfrequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 40,0/30,0/20,0 W
Bemessungsleistungsaufn. 40,0/30,0/20,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,9$
Dimmbar? Nein
Indikation Lampentyp integrierte SMD LED
Lichtausbeute (4000 K) 135 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung 830, 840, 850, 865
Lichtfarbe ... Warm-, Neutral-, Kalt-, Tageslichtweiß
Farbtemperatur 3000, 4000, 5000, 6500 K
Farbwiedergabe Ra 80
Lumen Lichtquelle (4000 K) 5000, 3900, 2700 lm
Nomineller Halbwertswinkel 110°
Bemessungshalbwertswinkel 110°
Farbkonsistenz SDCM < 6

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Abmessungsskizze



Farbspektrum

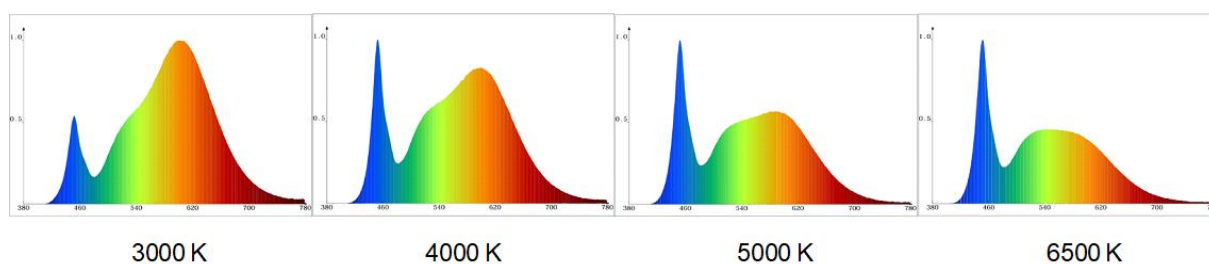

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

- 4 x Dübel
- 4 x Schrauben
- 4x Kabelabstandsstopper
- 2 x Metallclip

Hinweis



Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20 und für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2