

15

1501 13






Klinken-Steckverbinder



Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC25J3A, 2,5 mm,
3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, mit
Metallkragen, für Leiterplatten

15

1501 13

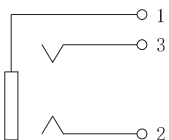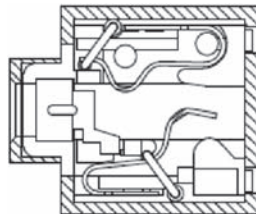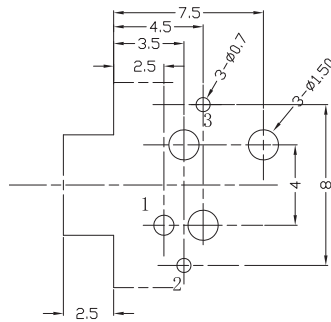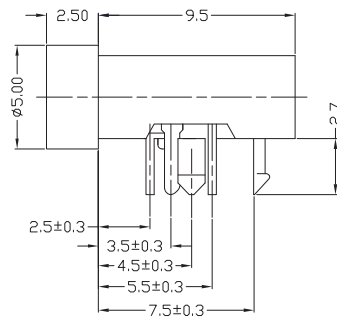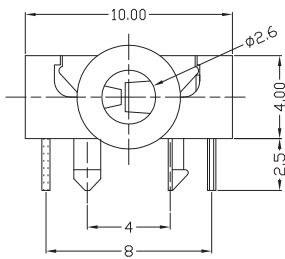

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -16 °C/+65 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PBT, V-0 nach UL94
Kontaktfeder CuSn, versilbert
Deckel PC

Mechanische Daten

Steckzyklen 5000
Steckkraft 2,9–29,4 N
Ziehkraft 2,9–29,4 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 12 V DC
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☑ KLS 13

15

1501 13

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1501 13	3	500	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel