

15

1501 14


Klinken-Steckverbinder



Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC25J3A, 2,5 mm,
3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, mit
Kunststoffkragen, für Leiterplatten

15

1501 14

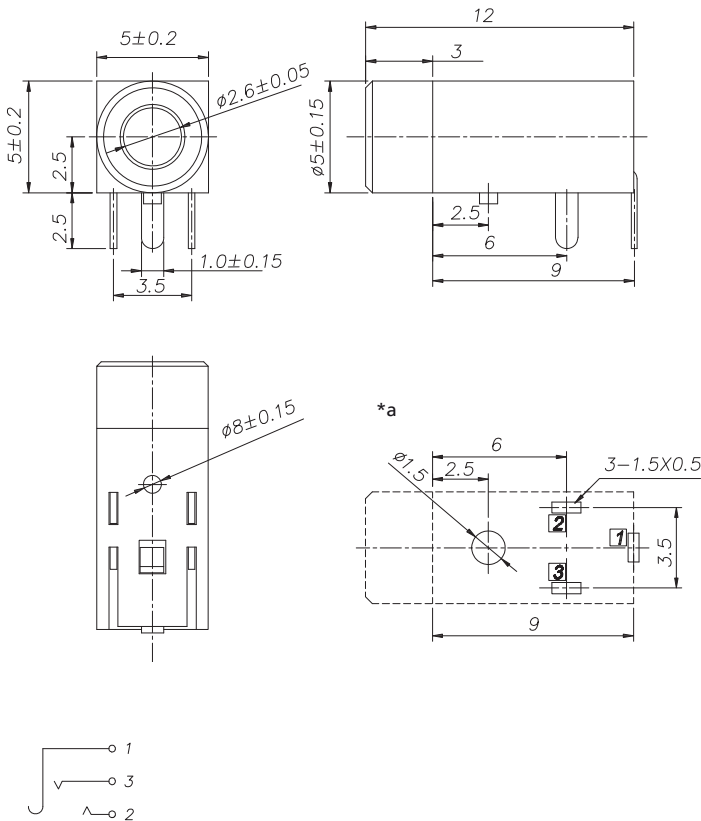

*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA, HB nach UL94
Kontaktfeder CuSn, zinn/silber-beschichtet

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 5000
Steckkraft $\leq 30 \text{ N}$
Ziehkraft $\geq 3 \text{ N}$

Elektrische Daten (bei $T_u 20 \text{ °C}$)

Durchgangswiderstand $\leq 30 \text{ m}\Omega^1$
Bemessungsstrom 0,5 A
Bemessungsspannung 30 V DC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand $\geq 50 \text{ M}\Omega$

¹ initialer Wert

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☑ KLS 13

15

1501 14

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1501 14	3	500	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel