

15

1532 10


Klinken-Steckverbinder



Klinkenstecker nach JIS C 6560 JC35P3, 3,5 mm, 3-polig/
stereo, gerade Ausführung, mit Knickschutz und
Lötanschlüssen

15

1532 10

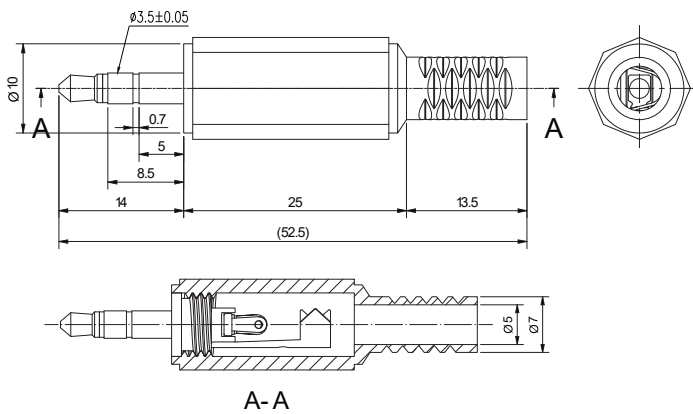

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kontaktträger POM
Kontakt CuZn, vernickelt
Isolierung POM
Gehäuse PVC

Mechanische Daten

Steckzyklen 5000
Steckkraft 0,29–2,94 N
Ziehkraft 0,29–2,94 N

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 5 mm

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Bemessungsstrom 3 A
Bemessungsspannung 34 V
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
 ☞ 1502 01 ☞ 1502 06 ☞ 1502 07
 ☞ 1502 08 ☞ 1503 02 ☞ 1503 03
 ☞ 1503 08 ☞ 1503 09 ☞ 1503 17
 ☞ 1503 18 ☞ 1503 27 ☞ 1503 29
 ☞ 1503 30 ☞ 1520 01 ☞ 1520 02
 ☞ 4510 ☞ 4511 ☞ KLB 4
 ☞ KLBR 4

15

1532 10

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1532 10	3	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel