





FK 9800 L Federkorbstecker

Ø 4mm

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

32 A

- gerade, mit Lötanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Quersteckbuchse
- mit Griffhülse, unmontiert

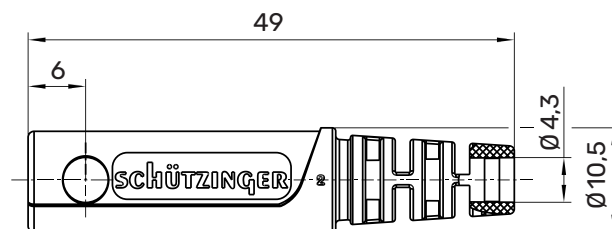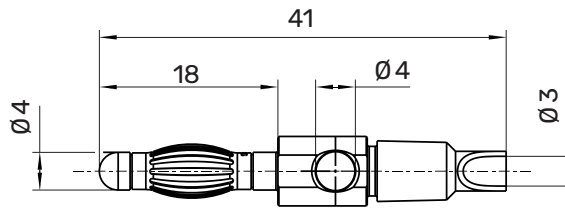

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	FK 9800 L Ni Au / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün,
Kontaktteile	vernickelt vergoldet
Griffhülsen	PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2

Technische Daten

Anschluss	löten bis 2,5 mm ²
Griffhülse für Leitung	bis Ø4 mm
Durchgangswiderstand ⁴⁾	3 mΩ (Ni) 2 mΩ (Au)
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen
⁴⁾ abhängig von der Kontaktoberfläche

FK 9800 L

Ni

Au

●	SW	Schwarz	Black	99025513	99025518
●	RT	Rot	Red	99025514	99025519
●	BL	Blau	Blue	99025515	99025520
●	GE	Gelb	Yellow	99025516	99025521
●	GN	Grün	Green	99025517	99025522