





FK 9900 L Federkorbstecker

Ø 4 mm

30 V_{AC} / 60 V_{DC}

32 A

- gerade, mit Lötanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

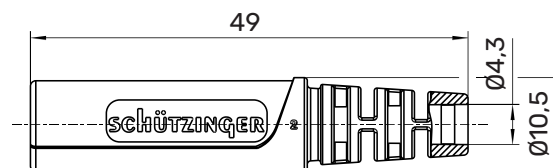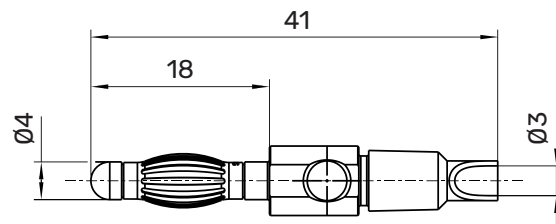

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	FK 9900 L Ni Au / ..(Farbe)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Kontaktteile	vernickelt vergoldet
Griffhülsen	PA 6.6 (Polyamid) UL94 - V2

Technische Daten

Anschluss	löten bis 2,5 mm ²
Griffhülse für Leitung	bis Ø 4 mm
Durchgangswiderstand ⁴⁾	3 mΩ (Ni) 2 mΩ (Au)
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen
⁴⁾ abhängig von der Kontaktoberfläche

FK 9900 L

Ni

Au

●	SW	Schwarz	Black	99025553	99025558
●	RT	Rot	Red	99025554	99025559
●	BL	Blau	Blue	99025555	99025560
●	GE	Gelb	Yellow	99025556	99025561
●	GN	Grün	Green	99025557	99025562