

Kabelklipp, 8–12 mm Flansch, 19–24 mm



KATALOGNUMMER

812SC1924

MERKMALE

Die clevere Befestigung von Kabeln und
Kabelschutzrohren an Trägerflanschen

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 187690


Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Flanschstärke (FT): 8 - 12 mm

Außendurchmesser (OD): 19 - 24 mm

Dicke (T): 0.6 mm

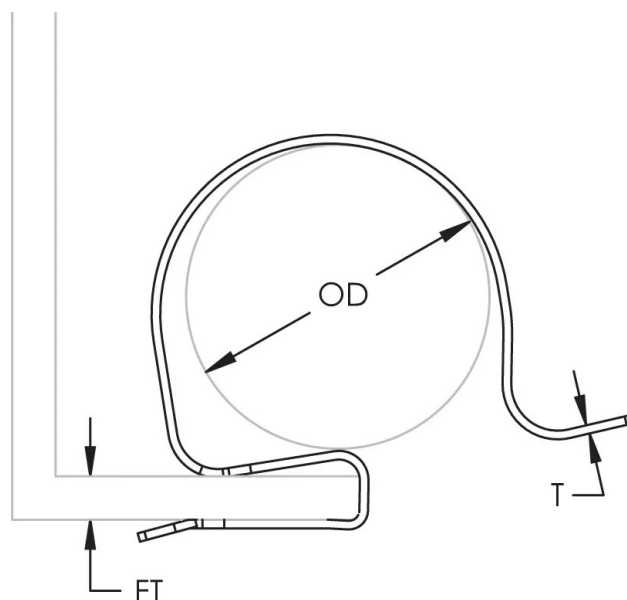

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

