


ZSA 21

Steckmast 2,0 m, D typ. 48 mm, Staerke typ. 2 mm, St 37, feuerverzinkt, verdrehsicher, gleiche Aussendurchmesser steckbar

Merkmale

- Feuerverzinkt
- Verdrehsicher
- Gleiche Außendurchmesser steckbar
- Entsprechen nicht EN 60728-11

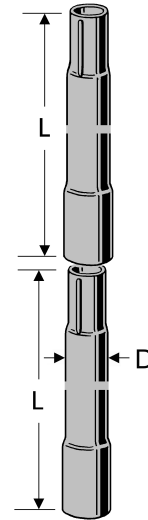

Technische Daten

Typ	ZSA 21
Bestell-Nr.	218312
Länge L	2 m
Durchmesser D	48 mm
Güteklasse (Stahl)	S 235 (St 37)
Wandstärke im Einspannbereich	2 mm
Verpackungseinheit/Gewicht	1 (4)/5,5 St./kg