


TV-DECKENHALTERUNG

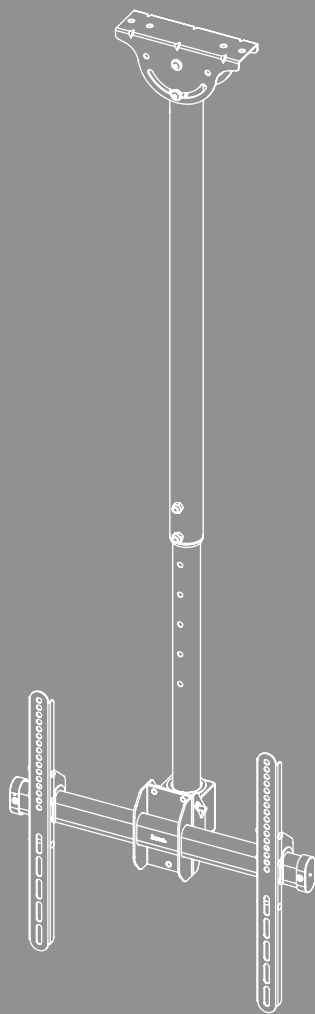



Inhalt

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen	3
2. Packungsinhalt.	4
3. Zusätzlich benötigtes Werkzeug	4
4. Sicherheitshinweise	5
5. Anwendungsbereich und Spezifikationen	5
6. Montagevorbereitung und Montage	6
6.1 Montagevorbereitung.	7
6.1.1 Vorbereiten der vorgesehenen Montagefläche	7
6.1.2 Anbringen der Deckenhalterung	8
6.1.3 Winkeleinstellung	9
6.1.4 Anbringen des Befestigungsrohres.	9
6.1.5 Anbringen der Befestigungsstrebe	10
6.2 Montage an das Fernsehgerät	11
6.2.1 Lösen der Sicherungsklammer	11
6.2.2 Montage der VESA-Arme an der Rückseite des Fernsehgerätes.	12
6.3 Montage des Fernsehgeräts an der Deckenhalterung	13
6.4 Kabelmanagement.	15
7. Einstellung & Wartung	16
8. Einstellungsmöglichkeiten	17
9. Technische Daten.	18
10. Haftungsausschluss	19
11. Service und Support	19
12. Garantiebestimmungen	19



D Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben!

Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachschlagen zu können. Sollten Sie das Gerät veräußern, geben Sie die bebilderte Kurzanleitung sowie die Sicherheitshinweise in gedruckter Form an den neuen Eigentümer weiter.

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Warnung



Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis



 
Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.



2. Packungsinhalt

- Befestigungsrohr (2x)
- TV-Arme (2x)
- TV-Befestigungsstrebe
- Bohrschablone
- Montagesatz
- Sicherheitshinweise, bebilderte Kurzanleitung

Montagesatz

A1 	8x65 (x4)	D3 	M8x30 (x4)
A2 	10x60 (x4)	D4 	M8x50 (x4)
B1 	M6 (x4)	E1 	M4x12 (x4)
B2 	Ø8x10 (x4)	E2 	M4x20 (x4)
B3 	Ø8x20 (x4)	F1 	M8x55 (x2)
C1 	M6x12 (x4)	F2 	M8 (x2)
C2 	M6x20 (x4)	F3 	(x1)
D1 	M6x12 (x4)	F4 	(x1)
D2 	M8x20 (x4)		

 
* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Hinweis



Bitte prüfen Sie vor der Installation der Halterung den Montagesatz auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschädigten Teile enthalten sind.

3. Zusätzlich benötigtes Werkzeug



Hinweis



Montieren Sie die Halterung niemals alleine. Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe!



4. Sicherheitshinweise

Warnung



- Bei der Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Endgeräte und Wandkonstruktionen kann der beigelegte Montagesatz nicht alle Möglichkeiten abdecken.
- In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Schrauben zur Anbringung des Endgerätes an der Halterung zu lang sind.
- Beachten Sie, dass die mitgelieferten Dübel für Voll-, Hohl- und Plattenbaustoffe zugelassen sind.
- Lesen Sie vor der Montage die Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes. Diese gibt in der Regel Informationen über die Art und die Maße der geeigneten Befestigungsmaterialien.
- Beschaffen Sie sich geeignetes Befestigungsmaterial zur Montage des Endgerätes im Fachhandel, sofern es kein Bestandteil des mitgelieferten Montagesatzes ist.
- Wenden Sie bei der Montage niemals Gewalt oder hohe Kräfte an. Dies kann Ihr Endgerät oder die Halterung beschädigen.
- Im Zweifel wenden Sie sich für die Montage dieses Produkts an dazu ausgebildete Fachkräfte und versuchen Sie es nicht selbst!

- Montieren Sie das Produkt nicht an Orten, unter denen sich Personen aufhalten könnten.
- Nach der Montage des Produktes und der daran befestigten Last sind diese auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen.
- Diese Prüfung ist in regelmäßigen Abständen zu wiederholen (mindestens vierteljährlich).
- Achten Sie darauf, dass die maximal zulässige Tragfähigkeit des Produktes nicht überschritten wird und keine Last angebracht wird, die die maximal zulässigen Maße hierfür überschreitet.
- Achten Sie darauf, das Produkt nicht asymmetrisch zu belasten.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand um die angebrachte Last ein (abhängig vom Modell).
- Entfernen Sie bei Beschädigungen des Produkts sofort die angebrachte Last und benutzen Sie das Produkt nicht weiter.
- Befestigen Sie keine weiteren Gegenstände am Produkt.

Hinweis - gewerblicher Einsatz



Im gewerblichen Einsatz gilt eine erhöhte Sorgfaltspflicht.

Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der Berufs-genossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel und alle sonstigen auf das jeweilige Gewerbe und/oder den Einsatzort zutreffenden gesetzlichen Regelungen, sowie alle Unfallverhütungsvorschriften der entsprechenden Berufsgenossenschaften und Unfallversicherer!

Die Montage der Halterung hat durch geschultes Personal oder eine Fachkraft zu erfolgen.

Sichern Sie das Produkt und die angebrachte Last zusätzlich - gemäß für den Einsatzort zutreffenden Vorschriften - mit geeigneten Einrichtungen (z.B. Fangseil) gegen Herunterfallen.

Führen Sie regelmäßige Prüfungen der sicheren Montage und Funktion, sowie des ordnungsgemäßen Zustands des Produktes durch geeignetes, geschultes Personal durch und dokumentieren Sie die Prüfungen.

5. Anwendungsbereich und Spezifikationen

- Die Halterung ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden vorgesehen.
- Verwenden Sie die Halterung ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.



6. Montagevorbereitung und Montage

Hinweis



- Montieren Sie die Halterung niemals alleine. Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe!
- Unterschiedliche Endgeräte haben unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten für Verkabelung und weitere Geräte. Prüfen Sie vor der Installation, ob sich die benötigten Anschlüsse nach der Montage noch erreichen lassen.
- Sie benötigen je nach Produkt und Montageart nicht den kompletten Montagesatz. Es ist daher möglich, dass auch bei korrekter Montage nicht benötigte Schrauben und andere Kleinteile übrig bleiben. Bewahren Sie diese zusammen mit dieser Bedienungsanleitung an einem sicheren Platz für einen späteren Gebrauch (Verkauf des Produktes, Umzug, Umbau der Halterung, neuer TV etc.) auf.

Warnung



- Achten Sie darauf, dass die Halterungen ausschließlich für die Montage an Wänden geeignet sind.
- Prüfen Sie unbedingt vor der Installation die Eignung der vorgesehenen Wand für das anzubringende Gewicht und vergewissern Sie sich, dass sich an der Montagestelle in der Wand keine elektrischen Leitungen, Wasser-, Gas- oder sonstige Leitungen befinden.

Hinweis - fischer Dübel



Die mitgelieferten fischer Dübel sind für folgende Baustoffe zugelassen:


- Beton
- Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Hochlochziegel
- Hohlblock aus Leichtbeton
- Hohldecken aus Ziegel und Beton
- Kalksand-Lochstein
- Kalksand-Vollstein
- Naturstein
- Porenbeton
- Spanplatten
- Vollgips-Platten
- Vollstein aus Leichtbeton
- Vollziegel



6.1 Montagevorbereitung






6.1.1 Vorbereiten der vorgesehenen Montagefläche

Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe von weiteren Personen für folgende Montageschritte.

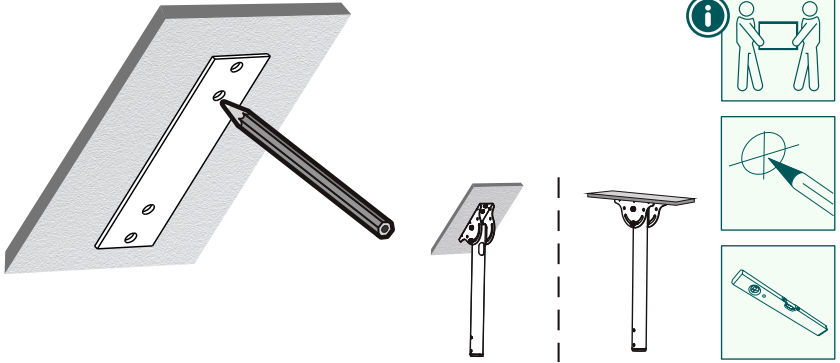

- Benutzen Sie beiliegende Bohrschablone, um die gewünschte Position Ihrer Halterung zu ermitteln. Prüfen Sie dabei mithilfe einer Wasserwaage die horizontale und vertikale Ausrichtung der Halterung an der Wand. Zeichnen Sie nun die Bohrungen an der Wand an.

  
6.1.2 Anbringen der Deckenhalterung

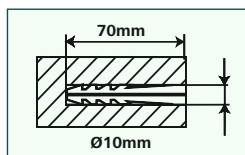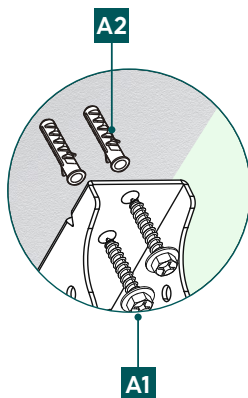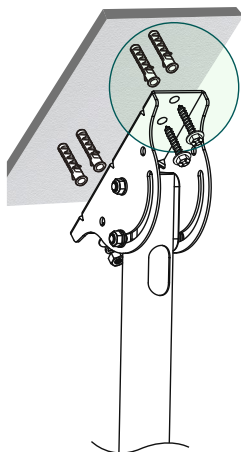

- Um die Deckenhalterung an der Decke anzubringen benötigen Sie eine Bohrmaschine und einen Bohraufsatz mit dem Durchmesser von 10 mm. Beachten Sie, dass der Bohraufsatz für die vorgesehene Decke geeignet ist. Die Tiefe der Bohrung soll 70 mm betragen.
- Um sicheren Halt zu gewährleisten, saugen Sie die Bohrlöcher mit einer Staubsaugerdüse aus, sodass das Bohrloch frei von Bohrstaub ist. Stecken Sie nun die Dübel [A2] so in das Bohrloch, dass dieser bündig mit dem Loch abschließt.
- Bringen Sie die Deckenhalterung, wie oben gezeigt, mithilfe von beiliegendem Montagematerial ([A2] Dübel und [A1] 8x65 mm Schraube) an der Decke an.




6.1.3 Winkeleinstellung

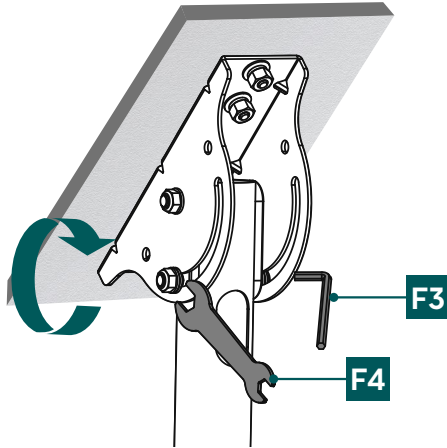

- Um die Neigung der Decke auszugleichen, passen Sie den Winkel, wie oben gezeigt, entsprechend an. Prüfen Sie gegebenenfalls mithilfe einer Wasserwaage die Ausrichtung der Befestigungsstange. Fixieren Sie die Winkeleinstellung, indem Sie auf der rechten Seite den Inbusschlüssel [F3] und auf der linken Seite den Schraubenschlüssel [F4] verwenden.


6.1.4 Anbringen des Befestigungsrohres

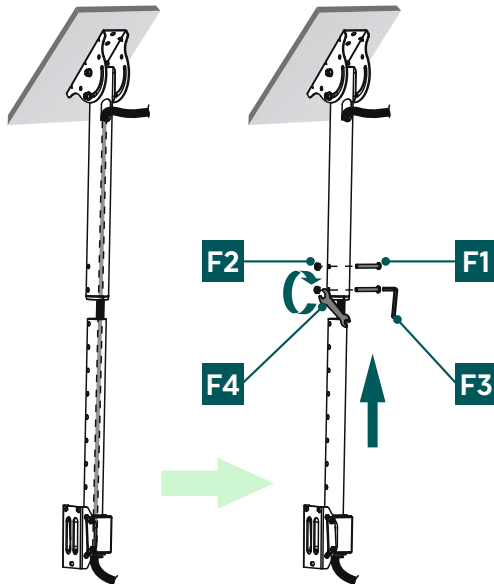

- Das Befestigungsrohr besteht aus zwei Teilen. Fügen Sie die beiden Rohre zusammen, wählen Sie die gewünschte Höhe und fixieren die Rohre, indem Sie Schrauben [F1] und Schraubenmutter [F2] mithilfe des Schraubenschlüssels [F4] und eines Inbusschlüssels [F3] festziehen.



6.1.5 Anbringen der Befestigungsstrebe

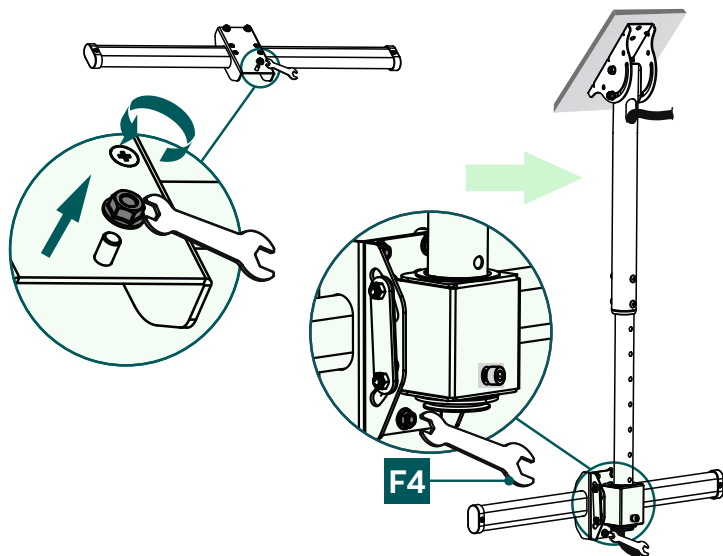


- Lösen Sie die Schraubenmutter an der Befestigungsstrebe, wie oben abgebildet.
- Bringen Sie die Strebe an der der Befestigungsstange an und fixieren Sie diese mithilfe des Schraubenschlüssels [F4]




6.2 Montage an das Fernsehgerät

Hinweis

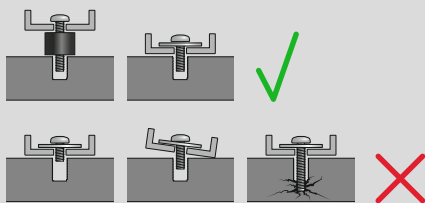


- Bei der Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Endgeräte können nicht alle Varianten der Montage beschrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung gerade und eben auf der Rückseite des Fernsehgeräts aufliegt.
- Nutzen Sie die beiliegenden Abstandhalter, um Unebenheiten der TV-Rückseite auszugleichen.
- Beachten Sie, dass alle Schrauben die richtige Länge haben und handfest montiert werden.

6.2.1 Lösen der Sicherungsklammer

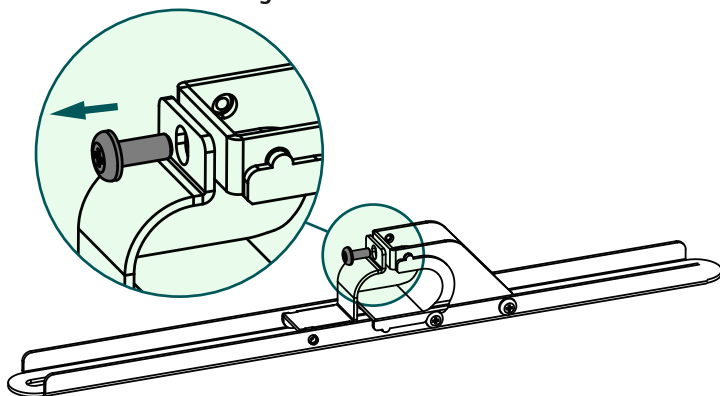

- Entfernen Sie die Sicherungsklammer vom VESA-Arm indem Sie die entsprechende Schraube mithilfe eines Schraubendrehers lösen.

6.2.2 Montage der VESA-Arme an der Rückseite des Fernsehgerätes


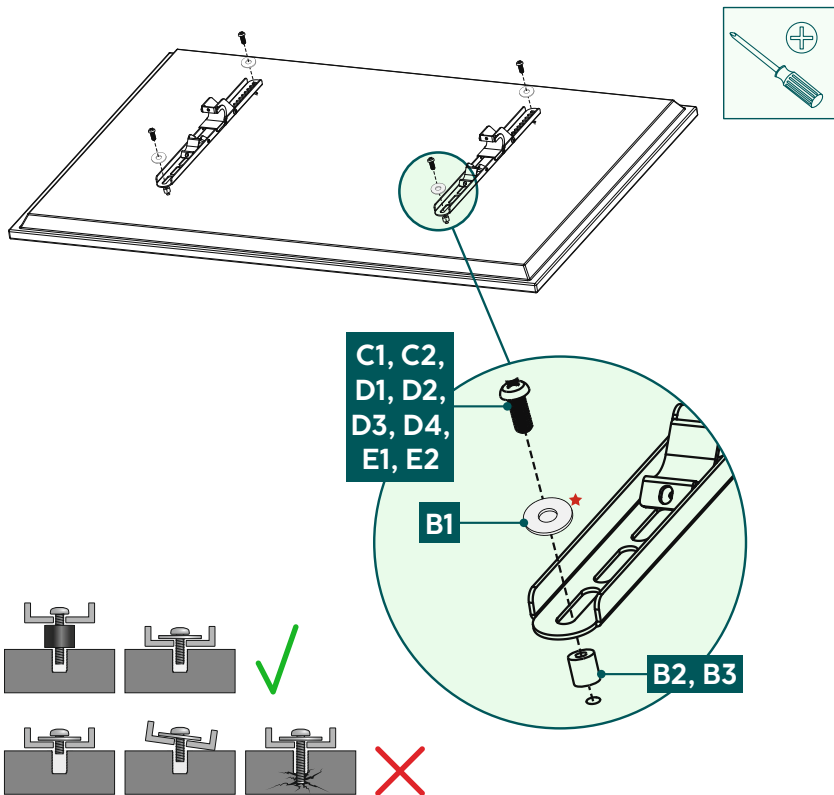


Flache TV-Rückseite



★ Für die D-Schrauben benötigen Sie keine Beilagscheibe

 Gewölbte TV-Rückseite


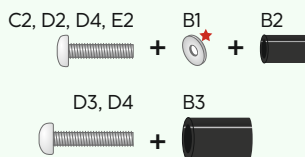


- Montieren Sie die VESA-Arme an die Rückseite Ihres Fernsehgerätes.
- Achten Sie auf korrekte Ausrichtung der VESA-Arme. Die beiden Haken müssen nach unten zeigen.
- Beachten Sie die oben aufgeführte Kombination aus Schraube, Unterlegscheibe und Abstandshalter für Ihren flachen oder gewölbten TV.





6.3 Montage des Fernsehgeräts an der Deckenhalterung

 Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe weiterer Personen für folgenden Montageschritt.

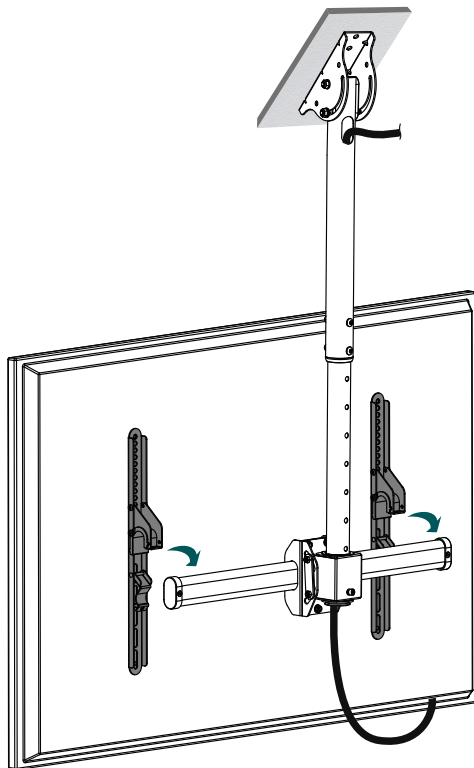

 
Hängen Sie das Fernsehgerät mit den montierten VESA-Armen, wie oben gezeigt, an der Deckenhalterung ein.

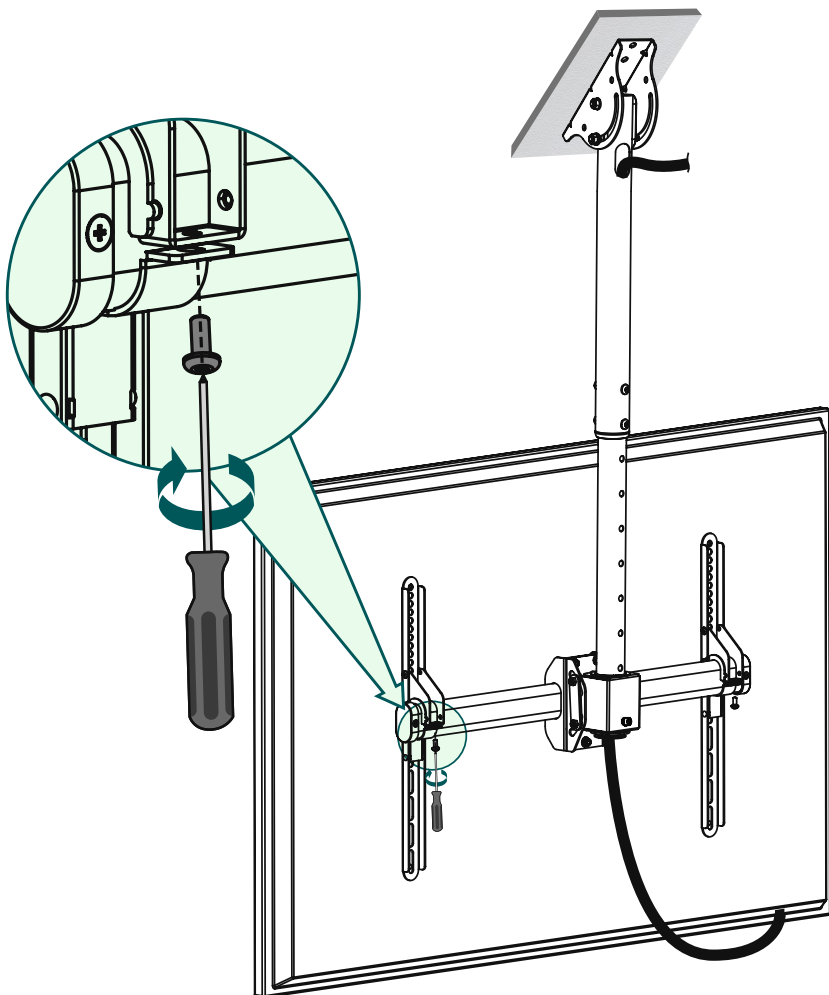

Befestigen Sie die Sicherungsklammern wieder an den VESA-Armen mithilfe eines Schraubendrehers.



6.4 Kabelmanagement

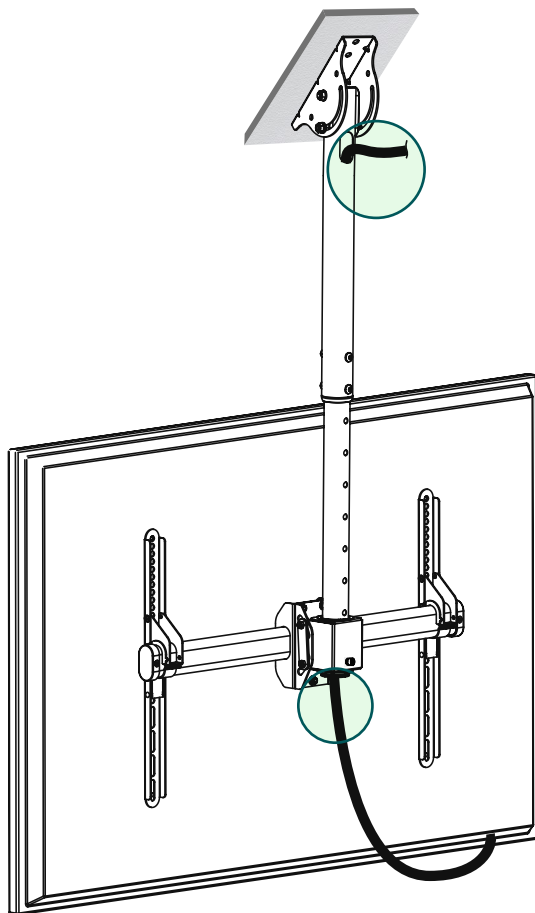

Führen Sie die Kabel gemäß der oben gezeigten Darstellung durch die Befestigungsstange hindurch.



7. Einstellung & Wartung

Hinweis



Verstellen Sie die Halterung niemals alleine. Holen Sie sich Unterstützung und Hilfe!


Hinweis - Neigbare / vollbewegliche Halterungen



- Achten Sie bei der Montage und beim Verstellen darauf, dass keine elektrischen Leitungen gequetscht oder beschädigt werden.
- Achten Sie beim Verstellen darauf, dass das Produkt nicht asymmetrisch belastet wird und dabei die maximal zulässige Tragfähigkeit überschritten wird.
- Prüfen Sie die Festigkeit und Betriebssicherheit der Halterung und der daran befestigten Last in regelmäßigen Abständen (mindestens vierteljährlich).
- Reinigung nur mit Wasser oder handelsüblichen Haushaltsreinigern.



8. Einstellungsmöglichkeiten

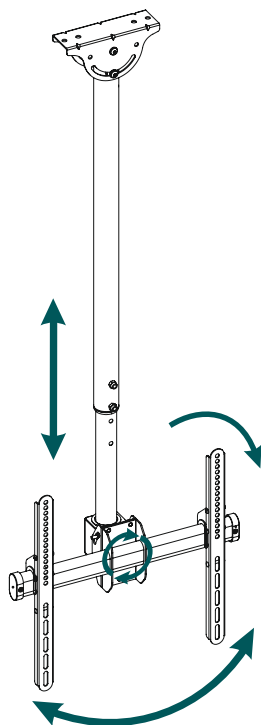

360°
schwenkbar




1051-1551 mm
höhen-
verstellbar



-25°
neigbar



6°
rotierbar

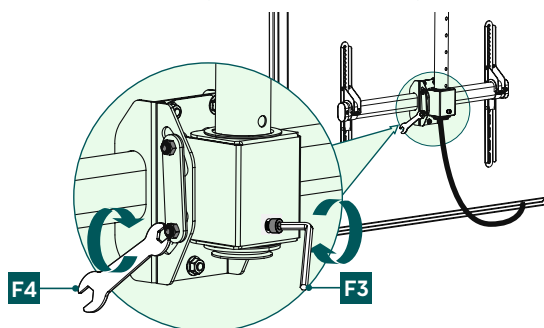

- Für die Neigungseinstellung und die seitliche Bewegung öffnen Sie die entsprechenden Befestigungsschrauben, stellen die gewünschte Neigung bzw. seitliche Ausrichtung ein und fixieren die Schrauben wieder.



9. Technische Daten

Maximale Tragekraft:	50 kg
Bildschirmdiagonale:	81,0 - 165,0 cm (US: 32" - 65")
Deckenabstand bis zur Mitte der TV-Aufnahme:	105,1 – 155,1 cm
Neigung:	bis zu -25°
Schwenkbereich:	bis zu 360°
Abmessung der Befestigungsplatte:	20 x 6 cm
Aufnahme:	nach VESA-Standard: 200 x 200 200 x 300 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 400



10. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

11. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.

Hotline: +49 9091 502-0 (Deu/Eng)

Weitere Supportinformationen finden Sie hier: www.hama.com

12. Garantiebestimmungen

Für dieses Produkt gewährt Ihnen die HAMA GmbH & Co KG eine erweiterte Herstellergarantie auf die Mangelfreiheit, Nutzbarkeit, Verarbeitung und die Haltbarkeit der verwendeten Materialien während eines Zeitraums von 10 Jahren. Ausgenommen von der Garantie ist die Kompatibilität des Produktes mit künftigen Standards weiterentwickelter Hardware.

Im angegebenen Zeitraum wird die Hama GmbH & Co KG einen berechtigten Garantieanspruch nach eigenem Ermessen, kostenlos, entweder durch Reparatur oder Austausch beheben.

Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Datum des Kaufs dieses Produkts und gilt in der gesamten EU.

Die gewährte Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, normale Abnutzung, Einwirkung von Chemikalien oder höhere Gewalt verursacht werden sowie bei Eingriffen oder Reparaturen durch Sie oder Dritte. Weiterhin ausgenommen von der Garantie sind Zubehörteile, die nicht zur Grundausstattung des Produkts gehören (Promotionteile).

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte, unter Beilegung des Kaufnachweises, an uns unter Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim. Gerne können Sie uns auch unter www.hama.de oder telefonisch unter 09091/502-0 kontaktieren.