


ROLINE GOLD Monitorkabel DVI (24+1) - HDMI, ST/ST, 1,5 m

Artikelnummer	11.04.5896
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	11.04.5896
EAN (Einzelstück)	7611990176502

roline
Designed for Professionals

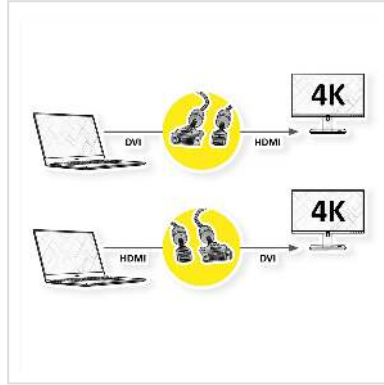

ROLINE GOLD HDMI zu DVI Kabel für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

- HDMI ist ein universeller Anschlussstandard für die Übertragung von Video- und Audiosignalen. Anwendungen sind vor allem der Anschluss von Monitoren und Fernsehern an Computer, Blu-Ray-Player und ähnliche Geräte.
- Der HDMI Anschluss benötigt weniger Platz und eignet sich daher besser für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse auf einer Grafikkarte (auf einer Slotplatte).
- Das robuste Nylongeflecht schützt das Kabel wirkungsvoll und lässt es atemberaubend aussehen.
- Hochwertiges, doppelt abgeschirmtes Kabel (Folie+Geflecht) mit vergoldeten Kontakten zur optimalen Übertragung von Bildsignalen
- Unterstützt 3D-Video
- HDMI-Ethernet-Kanal
- Audio-Rückkanal zur Weiterleitung von Signalen an den Audio/Video-Empfänger
- Goldenes Steckergehäuse
- Anschlüsse: DVI-D (24+1) nach HDMI

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei

hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	HDMI-DVI-Kabel
Farbe	schwarz / gold
Länge	1.5 m
Max. Auflösung	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Stecker Seite 1	DVI - D 24+1 ST
Stecker Seite 2	HDMI ST
Seite 1 Typ des Anschlusses	DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	geschirmt
Handverriegelungsschrauben	ja
Gewicht	167.9 g
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	190 mm
Verpackungstiefe	190 mm
Paketgewicht	0.1 kg