


ROLINE PC/LCD-Rollständer, höhenverstellbar, 180cm

Artikelnummer	17.03.1174
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	17.03.1174
EAN (Einzelstück)	7611990185610

roline
Designed for Professionals

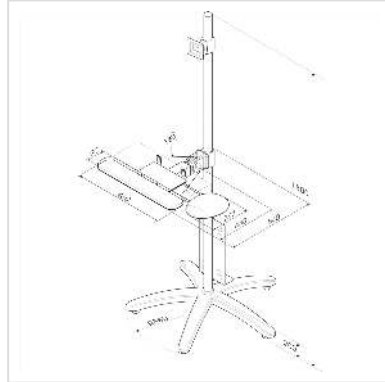

Der PC + LCD Monitor Rollständer erlaubt die höchst flexible Nutzung eines PCs mit LCD Monitor

- Die Höhe des Monitors und von Tastatur und Maus sind stufenlos einstellbar - für PC-Arbeit im Sitzen und im Stehen geeignet
- Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
- Tragkraft Monitorhalterung: max. 6 kg
- Tragkraft PC-Halterung: max. 20 kg
- Tragkraft Tastatur-Halterung: max. 4 kg
- Einstellbares Monitorgelenk (10 Grad nach oben bis 25 Grad nach unten)
- Tastatur- und Mausarm kann platzsparend weggeklappt werden
- Gurte an der PC-Plattform erlauben die sichere Fixierung unterschiedlicher Gehäusegrößen
- 3 Räder feststellbar
- Höhe: 180cm

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	LCD-Monitorarme
Produkttyp	Rollständer
Farbe	silberfarben

Tragkraft	30 kg
Anzahl Drehpunkte	Monitor: 2; Tastatur/Maus: 1
Verstellmöglichkeit	Einstellbarer Federspanner
Neigbar	ja
Höhenverstellbar	ja
Anzahl Monitore	1
VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Materialgruppe	Metall
Höhe	1800 mm
Breite	460 mm
Tiefe	540 mm
Gewicht	20.37 kg
Verpackungshöhe	270 mm
Verpackungsbreite	670 mm
Verpackungstiefe	900 mm
Paketgewicht	25.948 kg