


ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke

Artikelnummer	17.03.1148
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	17.03.1148
EAN (Einzelstück)	7611990128129

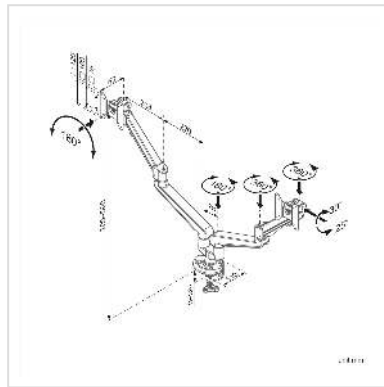

Der LCD-Monitorarm Pneumatic kann durch seine Gasdruckfedern die Monitore sehr leicht in optimaler Position halten.

- Über 5 Drehpunkte kann der beste Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
- Pivotfunktion (90° drehbar, für Hoch- und Querformat)
- Mit Schraubklammer für die Tischmontage
- Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
- Belastbarkeit bis 8 kg / Einzel-Arm

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	LCD-Monitorarme
Produkttyp	Monitorarm, Tischmontage
Farbe	silberfarben
Tragkraft	16 kg
Anzahl Drehpunkte	5
Befestigung	Tischmontage, Klammer
Armlänge maximal	486 mm
Verstellmöglichkeit	Gasfeder
Neigbar	ja

Höhenverstellbar	ja
Drehbar	ja
Anzahl Monitore	2
VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Materialgruppe	Metall
Technische Besonderheiten	Pivotfunktion
Höhe	560 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	1050 mm
Gewicht	5355 g
Verpackungshöhe	190 mm
Verpackungsbreite	360 mm
Verpackungstiefe	570 mm
Paketgewicht	6.675 kg