


ROLINE LCD-/TV-Rollständer, bis 50 kg, silberfarben

Artikelnummer	17.03.1260
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	17.03.1260
EAN (Einzelstück)	7611990158621

roline
Designed for Professionals

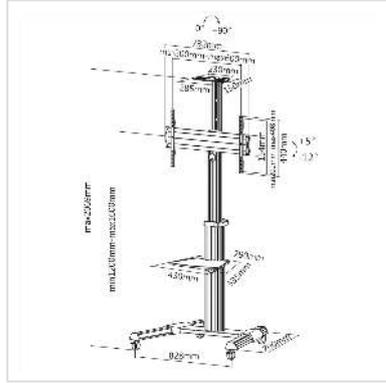

Der LCD-/TV-Rollständer ist ideal für einfache mobile Nutzung eines großen Monitors (PC oder TV), besonders zum Einsatz in Präsentationsräumen oder Klassenzimmern!

- Teleskopisch höhenverstellbarer TV-Wagen
- Dreh-Funktion von 0°-90° zum Umschalten zwischen Landschafts- und Porträt-Modus
- Optionale Webcam Halterung im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbare TV-Halterung
- Frei neigbares Design zwischen +5° und -12° für den perfekten Sichtwinkel
- Schnellverschluss für schnelle und einfache Höhenausrichtung
- Schnellmontageregal sorgt für eine einfache Nachinstallation
- Kabelmanagement hält alles organisiert
- Stabile Unterlage mit Schwerlastrollen
- Unterstützt max. VESA: 600x400
- Maximale Bildschirmgröße: 37"-70"
- Maximale Tragfähigkeit: 50kg

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	LCD-Monitorarme

Produkttyp	Rollständer
Farbe	silberfarben
Tragkraft	50 kg
Anzahl Drehpunkte	2
Verstellmöglichkeit	Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore	1
VESA 200 x 200 mm	ja
VESA 400 x 200 mm	ja
VESA 400 x 400 mm	ja
VESA 600 x 200 mm	ja
VESA 600 x 400 mm	ja
Materialgruppe	Metall
Technische Besonderheiten	Höhe: 1200 bis 1600 mm
Höhe	2069 mm
Breite	828 mm
Tiefe	700 mm
Gewicht	20987.5 g
Verpackungshöhe	270 mm
Verpackungsbreite	530 mm
Verpackungstiefe	1150 mm
Paketgewicht	24 kg