


# ROLINE USB 2.0 nach RS-232 Adapter für DIN Hutschiene, 1 Port

<b>Artikelnummer</b>	12.02.1001
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	12.02.1001
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990194810

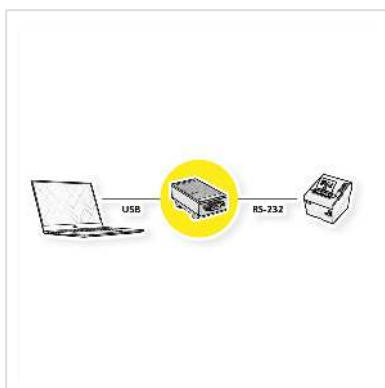

**Diese Konverter zur Befestigung an Hutschienen erlauben den Anschluss von einem seriellen Gerät an den USB-Port eines PCs.**

Konverter für serielle Geräte an den USB Port des PC

- Kompatibel zu USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0
- Data Transfer Rate bis 115 Kbit/s
- 15 KV ESD Schutz für alle RS232 Ports
- Anschlüsse: 1x DB9 Stecker, 1x USB Typ A ST
- Zum Aufstecken auf DIN Hutschiene
- Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit, Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
- Stromversorgung über den USB Port des angeschlossenen PC (5VDC 40mA)

## Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	USB-Seriell Konverter
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Konverter, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, Treiber
Anschlüsse Seite 1 (PC)	1x USB Typ A Stecker

Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	1x DB9 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Umsetzungsrichtung	seriell - USB
Anwendungsbereich	extern
Abmessungen (HxBxT)	22,5 x 42,5 x 85 mm
Technische Besonderheiten	DIN Hutschienenmontage
Höhe	22.5 mm
Breite	42.5 mm
Tiefe	85 mm
Gewicht	44.8 g
Verpackungshöhe	45 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	190 mm
Paketgewicht	0.18 kg