


ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI ST / VGA BU

Artikelnummer	12.03.3105
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	12.03.3105
EAN (Einzelstück)	7611990155071

roline
Designed for Professionals

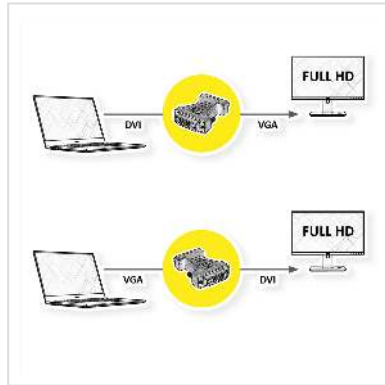

2K

1080p
FULL HD

Zum Anschluss eines VGA-Monitors an eine DVI-Grafikkarte.

Sie wollen Ihren neuen TFT mit angeschlossenem DVI-I-Kabel vorübergehend an den VGA-Anschluss anbinden? Oder haben Sie bereits die neue Grafikkarte mit DVI-I-Anschluss, aber noch einen VGA-Monitor? Dann brauchen Sie unsere DVI-VGA-Adapter!

- Adapter mit HD15poliger Buchse und DVI-I Stecker
- Seite 1: DVI-I 24+5 Stecker
- Seite 2: HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA Buchse

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	DVI-VGA Adapter
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x Adapter
Max. Auflösung	1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	DVI I 24 + 5 Stecker

Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	VGA HD15 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses	DVI-I 24+5
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv	passiv
Anwendungsbereich	extern
Abmessungen (HxBxT)	16 x 40 x 55 mm
Handverriegelungsschrauben	ja
Höhe	16 mm
Breite	40 mm
Tiefe	55 mm
Gewicht	37.2 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	70 mm
Verpackungstiefe	130 mm
Paketgewicht	0.051 kg