


# ROLINE USB Typ C - DVI Adapterkabel, ST/ST, 1 m

<b>Artikelnummer</b>	11.04.5830
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	11.04.5830
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990145812

**roline**  
Designed for Professionals

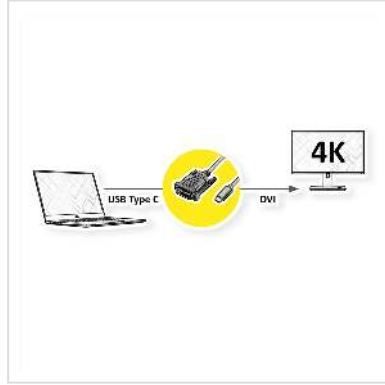

**Schließen Sie an Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss jedes DVi-Display oder einen Projektor mit DVI-Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 @60Hz!**

- USB 3.1 Typ C zu DVI Adapterkabel für z.B. Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
- So können Sie die Anzeige Ihres Displays auf Ihren DVI-fähigen Fernseher oder einen anderen DVI-Monitor spiegeln oder erweitern.
- Unterstützt maximale Auflösungen bis zu 3840x2160 @60Hz
- Anschlüsse: DVI Stecker und Typ C Stecker

**Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt**

## Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp	USB-DVI Adapter
Farbe	schwarz
Länge	1 m
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC)	Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)	DVI Stecker

Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Handverriegelungsschrauben	ja
Gewicht	53.2 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	110 mm
Verpackungstiefe	110 mm
Paketgewicht	0.074 kg