


# ROLINE Kat.6 (Class E) Keystone, geschirmt, werkzeuglos, SLIM, silberfarben

Artikelnummer	26.11.0377
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.11.0377
EAN (Einzelstück)	7611990111008

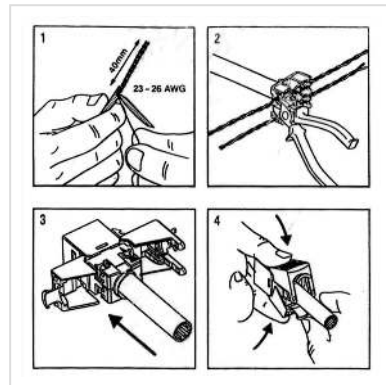

## ROLINE Keystone in Kat.6 Qualität für den Einsatz in Gigabit Ethernet Netzwerken - jetzt in besonders schmaler Bauform

- Anschluss der Kabel an die Keystones erfolgt werkzeuglos - die Kabeladern werden einfach in die Führungen gelegt, das Modul wird geschlossen und zusammengedrückt - fertig ist der Anschluss
- Keystones mit aufgedruckter Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568
- Die Keystone-Module können in einen 19"-Modulträger (26.11.0360 in schwarz oder 26.11.0359 in lichtgrau) mit Erdungsanschluss eingeklinkt werden. Oder sie werden zusammen mit einer Modulaufnahme 25.16.8579 zur Anschlussdose.
- Die ROLINE Kat.6/Class E 19"-Keystones genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften eines Kat.6/Class E Links
- Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: ROLINE S/FTP Kat.6/Class E Massivdraht Installationskabel (Best.-Nr.- 21.15.0890), ROLINE Kat.6/Class E Anschlussdosen, geschirmt, (Best.-Nr. 25.16.8492), ROLINE Kat.6/Class E 19"-Keystone-Patchpanel (Best.-Nr. 26.11.0360/.0359/26.11.0377), und ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ45 Stecker (Best.-Nr. 21.15.0835). Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Anschluss technik TP

Produkttyp	RJ45 Keystone Jack
Farbe	silberfarben
Schirmungstyp	geschirmt
Übertragungsqualität	Cat6 / Class E
Anzahl Ports	24
Anschluss Verlegekabel	Krone LSAPlus
Belegung	EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau	ja
Steckrichtung	gerade
Höhe	21 mm
Breite	12 mm
Tiefe	36 mm
Gewicht	19 g
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	20 mm
Verpackungstiefe	60 mm
Paketgewicht	0.02 kg