


# ROLINE Smart KVM Verlängerung über RJ-45, VGA, USB

<b>Artikelnummer</b>	14.01.3249
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	14.01.3249
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990180028

**roline**  
Designed for Professionals

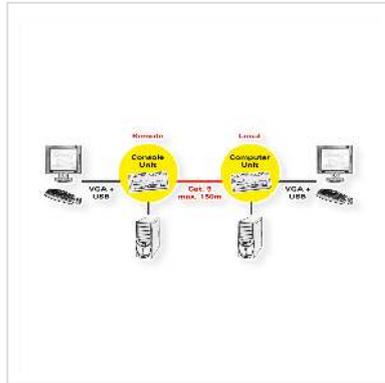

## Smarte Kombination aus KVM-Verlängerung (bis zu 150m!), KVM-Switch und einem PC-Share

- An die Konsole-Einheit schliessen Sie Ihren lokalen PC und Ihre Konsole (VGA-Monitor, USB-Maus und -Tastatur) an; an die Computer-Einheit den entfernten PC und eine zweite (VGA-/USB-)Konsole. Nun können Sie wahlweise an Ihrem lokalen oder an dem entfernten PC arbeiten (KVM-Switch-Funktion), während ein weiterer Anwender (im Wechsel mit Ihnen) auch auf dem entfernten PC arbeiten kann (PC-Share-Funktion)
- Die beiden Einheiten werden über eine Kat.5e Twisted Pair Kabelstrecke miteinander verbunden
- Robuste Metallgehäuse bei beiden Einheiten
- Einstellbare Video-Kompensation zum Abgleich der Laufzeit-Unterschiede

## Anwendungsbeispiel: ROLINE KVM Verlängerung zum abgesetzten Betrieb eines Arbeits-Platzes

Das System bietet über eine Local- und eine Remote-Einheit den Anschluss einer weiteren Konsole. Diese kann über ein Kat.5 Kabel mit abgesetzter VGA- und USB-Bedieneinheit betrieben werden. Bis zu 150 m vom PC entfernt kann die Konsole in bequemem Zugriff aufgestellt werden, während der PC selbst in sicherer Umgebung installiert ist.

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	KVM-(IP) Verlängerungen

Produkttyp	KVM-Extender, VGA
Farbe	grau
Lieferumfang	Stations-Einheit, Computer-Einheit, Netzteil für Konsole-Einheit, Bedienungsanleitung, 2 Spezial-KVM-Kabel (1,8m) zum Anschluss der PCs
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC/Switch: Monitor-Anschluss	1x HD15 BU
PC/Switch: Maus-/Tastatur-Anschluss	2x USB
PC/Switch: Anschluss an angeschl. Kabel	nein
Anschluss Lokale Konsole	ja
Entfernte Konsole: Monitor-Anschluss	1x HD15 BU
Entfernte Konsole: Maus-/Tastatur-Anschluss	2x USB
Entfernte Konsole: Anschluss an angeschl. Kabeln	nein
Netzwerk-Anschluss	RJ45
Max. Distanz Lokale - Entfernte Einheit	bis 150m
Max. Auflösung (nominell)	1024x768
Farbe (Gehäuse)	beige
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	je 20x156x65mm
Netzteil benötigt	teilweise
Leistung Netzteil	9V DC, 600mA

Technische Besonderheiten	Kombination aus KVM-Verlängerung (bis 150m!), KVM-Switch und PC-Share
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker
Gewicht	605.5 g
Verpackungshöhe	80 mm
Verpackungsbreite	240 mm
Verpackungstiefe	300 mm
Paketgewicht	1.585 kg