


# ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 4 PC

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 14.01.3329    |
| <b>Hersteller</b>          | ROLINE        |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 14.01.3329    |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7611990197873 |

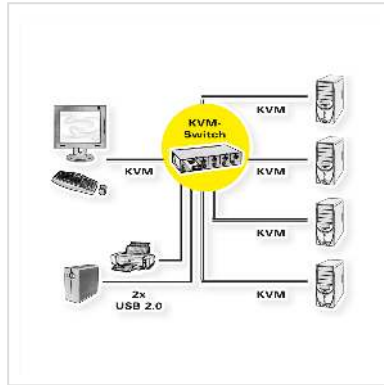

## Kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von vier Rechnern mit nur einer Maus und einer Tastatur (USB)

- Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (Hot Key) oder automatisch im Scanlauf
- Tastatur- und Mausemulation
- Unterstützt Grafikkarten und Monitor mit DisplayPort-Anschlüssen mit einer Auflösung von max. 2560 x 1600
- Unterstützt 7.1 Kanal High Definition Audio
- LED-Anzeige informiert über die Kanalbelegung
- Integrierter 2-Port USB 2.0 Hub
- Max. Auflösung (nominell): 2560 x 1600

### Technische Daten

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Hersteller    | ROLINE                                |
| Produktgruppe | KVM-Switches / PC-Shares              |
| Produkttyp    | KVM-Switch, DisplayPort               |
| Farbe         | schwarz                               |
| Lieferumfang  | Switch, Bedienungsanleitung, Netzteil |
| Anzahl PCs    | 4                                     |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Unterstützte PC-Plattform                  | USB 2.0           |
| PC: Monitor-Anschlüsse                     | DisplayPort       |
| PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse              | USB               |
| PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln         | nein              |
| Anzahl Konsolen digital                    | 1                 |
| Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse        | 1x DisplayPort BU |
| Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse | 2x USB 2.0        |
| Konsole integriert                         | nein              |
| Schaltung über Scan-Lauf                   | ja                |
| Druck-Schalter am Gerät                    | ja                |
| Schaltung über Hot Key                     | Tastatur und Maus |
| Schaltung über OSD                         | ja                |
| Audio getrennt von KVM schaltbar           | ja                |
| Integrierter USB-Hub                       | ja                |
| Anzahl Ports USB-Hub                       | 2                 |
| USB-Hub getrennt von KVM schaltbar         | ja                |
| Tastatur-/Maus-Emulation                   | ja                |
| 19"-einbaubar                              | nein              |
| Kaskadierbar                               | nein              |
| Hot-Plug-fähig                             | ja                |
| Netzteil benötigt                          | ja                |
| Gewicht                                    | 1176.4 g          |
| Verpackungshöhe                            | 90 mm             |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Verpackungsbreite | 220 mm   |
| Verpackungstiefe  | 420 mm   |
| Paketgewicht      | 1.705 kg |