


ROLINE 4K HDMI Switch, 3-fach

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 14.01.3575 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 14.01.3575 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990145935 |

roline
Designed for Professionals

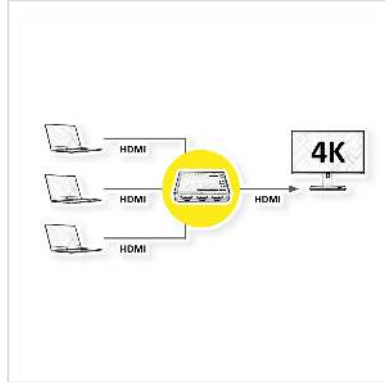

2160p
UHD-1

4K

3D
capable

Stellt den Video-Output von bis zu 3 HDMI-Quellen auf einem Monitor oder Projektor dar.

• Anwendungsbeispiel: Ein Flachbildschirm wird wahlweise von mehreren HDMI-Quellen wie z.B: DVD-Player, DVB-Receiver etc. gespeist. Per Kopfdruk kann die gewünschte Quelle angewählt werden. Oder, wenn immer nur eine Quelle aktiv ist, stellt sich der Switch automatisch auf diese um.

- Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt über Taster am Switch oder Fernbedienung
- Unterstützt 4K2K (3840x2160 @60Hz)
- Auflösung: bis zu 480p, 720p, 1080i, 2160p
- Die Installation ist einfach - keine Software, nur die Kabel anschließen, fertig.
- Schwarzes Gehäuse
- Fernbedienung und IR-Empfänger dazu im Lieferumfang enthalten
- Netzteil 5VDC; 1A im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

- Eingang : 3x HDMI A Buchse
- Ausgang: 1x HDMI A Buchse

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Splitter und Selektoren |
| Produkttyp | HDMI-Video-Switch |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | HDMI Switch, Netzteil, Fernbedienung |
| Schnittstelle | HDMI |
| Eingänge | 3 |
| Ausgänge | 1 |
| Eingänge Video | 3x HDMI A Buchse |
| Ausgang Video | 1x HDMI A Buchse |
| Max. Auflösung (nom.) | max. 3840x2160 |
| Abmessungen (HxBxT) | 18 x 80 x 58 mm |
| Leistung Netzteil | 5 VDC, 1A |
| Technische Besonderheiten | Umschaltung per Taster / Fernbedienung |
| Höhe | 18 mm |
| Breite | 80 mm |
| Tiefe | 58 mm |
| Gewicht | 47 g |
| Verpackungshöhe | 60 mm |
| Verpackungsbreite | 80 mm |
| Verpackungstiefe | 180 mm |
| Paketgewicht | 0.25 kg |