


# VALUE Junction Box Kat.6A (Class EA), STP

<b>Artikelnummer</b>	21.99.3049
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.99.3049
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990144389

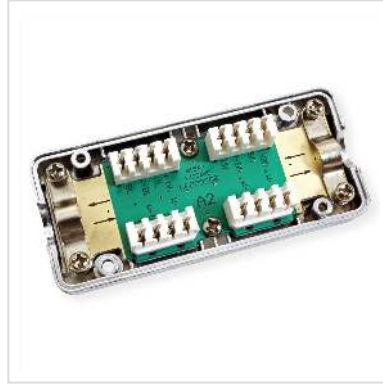

## VALUE Junction Box zum Verlängern oder zur Reparatur von Kat. 6A Kabeln

- Für geschirmte Kabel
- Für alle marktgängigen 4- oder 8-adrigen Installationskabel mit AWG24 und Manteldurchmesser von max. 6,2 mm
- Anschluss der Kabel erfolgt per LSA-Schneidklemmtechnik. Beschaltung gemäß EIA/TIA 568A oder 568B
- Gegen elektromagnetische Ein- und Abstrahlung ist das Gehäuse innen beschichtet

### Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Anschluss technik TP
Produkttyp	Network Junction Box
Farbe	silberfarben
Schirmungstyp	geschirmt
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anschluss Verlegekabel	Krone LSAplus
Belegung	EIA/TIA 568B
Schirmkontaktierung	ja
gesonderte Zugentlastung	nein

Steckrichtung	gerade
Abmessungen (HxBxT)	23 x 37 x 84 mm
Höhe	23 mm
Breite	37 mm
Tiefe	84 mm
Gewicht	49.4 g
Verpackungshöhe	30 mm
Verpackungsbreite	40 mm
Verpackungstiefe	90 mm
Paketgewicht	0.01 kg