


# VALUE VGA Video-Splitter, 4fach, 500MHz

<b>Artikelnummer</b>	14.99.3529
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	14.99.3529
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990150892

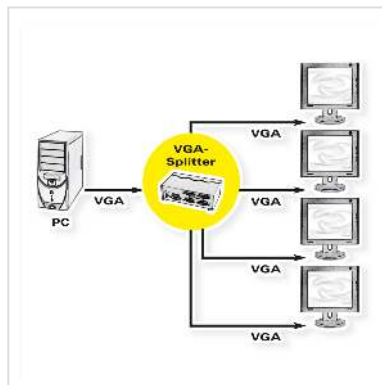

**Mit diesem Videosplitter können Sie Bildschirm Inhalte gleichzeitig auf bis zu 4 Monitoren oder Projektoren sichtbar machen. Das ist ideal bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken.**

- Vier Monitore zeigen das gleiche Bild
- Es wird keine Software benötigt; einfach anschließen - fertig!
- VGA-Splitter: Video-Bandbreite: 500MHz
- Maximale Auflösung: 2048 x 1536 nominell
- Abstand Splitter-Monitor: bis 65 m nominell
- Gute Bildqualität
- Stromversorgung: 9V DC, 300mA
- Lieferumfang: Videosplitter, Netzadapter

## Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	VGA-Video-Splitter
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Videosplitter, Netzadapter
Schnittstelle	VGA
Eingänge	1
Ausgänge	4

Max. Distanz	65 m
Max. Bandbreite	500 MHz
Eingänge Video	1x HD 15pol. ST
Ausgang Video	4x HD 15pol. BU
Video-Bandbreite	500 MHz
Max. Auflösung (nom.)	2048 x 1536
Abmessungen (HxBxT)	132 x 92 x 41 mm
Höhe	132 mm
Breite	92 mm
Tiefe	41 mm
Gewicht	405.7 g
Verpackungshöhe	110 mm
Verpackungsbreite	55 mm
Verpackungstiefe	220 mm
Paketgewicht	0.7 kg