


# VALUE KVM Switch 'Star' 1 U - 2 PCs, VGA, USB

<b>Artikelnummer</b>	14.99.3261
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	14.99.3261
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990176465

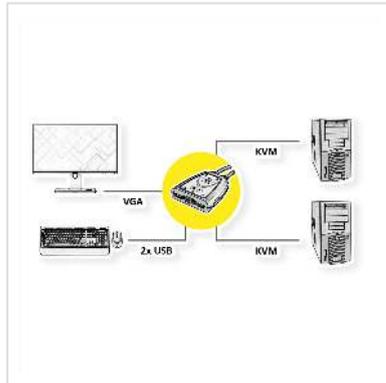

## Zwei Computer mit nur einer USB-Maus, einer USB-Tastatur und einem VGA-Bildschirm steuern!

- Manueller KVM-Umschalter
- Mit diesem sehr kleinen Umschalter können zwei Rechner mit nur einer USB-Maus, einer USB-Tastatur und einem Monitor bedient werden.
- Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (Hot Key) auf der Tastatur oder per Druckschalter am Switch
- LED-Anzeige informiert über die Kanalbelegung

### Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Umschalter mit zwei fest angeschlossenen KVM-Kabeln (1,2m), Bedienungsanleitung
Schnittstelle	VGA
Eingänge	2
Ausgänge	1
Max. Distanz	1.2 m
Anzahl PCs	2

Unterstützte PC-Plattform	USB
PC: Monitor-Anschlüsse	2x HD 15pol. Stecker
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Typ A Stecker
Anzahl Konsolen analog	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x HD 15pol. Buchse
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Typ A Buchse
Konsole integriert	nein
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	ja
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Integrierter USB-Hub	nein
Tastatur-/Maus-Emulation	nein
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Hot-Plug-fähig	nein
Max. Auflösung (nominell)	1280 x 1024
Farbe (Gehäuse)	schwarz / violett
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Netzteil benötigt	nein
Gewicht	302.4 g
Verpackungshöhe	70 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	210 mm

---

Paketgewicht

0.385 kg