


# ATEN VS1508T VGA Splitter 8Port über Kat5e mit Audio + RS232

<b>Artikelnummer</b>	14.01.6109
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	VS1508T
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710423776470

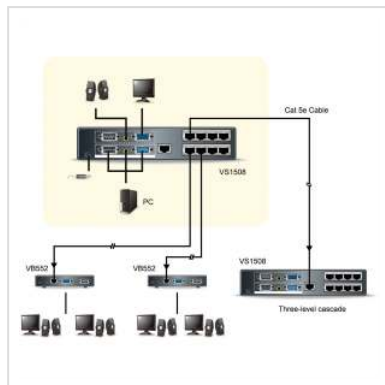

Der Kat. 5-A/V-Splitter VS1508 ist eine kostengünstige und effiziente Lösung, um hochwertige Bild- und Tonsignale auf mehrere, bis zu 150 m entfernte Bildschirme zu übertragen.

Der VS1508 kann auf maximal drei Ebenen mit einem Repeater in Reihe geschaltet werden, um mehrere Tausend Bildschirme anzusteuern. Der VS1508 besitzt eine RS232-Schnittstelle, sodass problemlos serielle Geräte wie z.B. Touchscreens angeschlossen werden können. Dadurch ist das Gerät die optimale Wahl für Installationen, bei denen Multimediainhalte auf mehreren Bildschirmen gezeigt werden sollen. Über die Endgeräte kann an jedem Ausgang ein Ausgabegerät (mit VE200R) oder kaskadiert (mit VB552) eine ganze Kette von Ausgabegeräten angesteuert werden.

- 1 Videoeingang und bis zu tausende Videoausgänge via Cat 5e-Verkabelung
- Bietet lokalen VGA-Ausgang
- Über drei Stufen kaskadierbar
- Audio-Support und serielle Schnittstelle (RS-232)
- Mit Kat 5e-Verkabelung (und höher) Signalübertragung bis zu 450 m
- Exzellente Videoqualität von bis zu 1920 x 1200 Pixel bei 60

Ein-/Ausschaltfunktion für Gruppenbildschirme

- Infrarot-Fernsteuerung für Bildschirm ein/aus und Videoeinstellungen

## Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	VGA-Video-Splitter
Lieferumfang	1x VS1508 Kat.5-Audio-/Video-Splitter 1x VGA-/Audiokabel (1,8 m) 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil 1x Benutzerhandbuch
Schnittstelle	VGA
Eingänge	1
Ausgänge	8
Eingänge Video	1x HD 15pol. ST
Ausgang Video	8x HD 15pol. BU
Max. Auflösung	1920 x 1200
Technische Besonderheiten	Audio + RS232