


ATEN VS0116 16-Port VGA Video Splitter

Artikelnummer	14.01.6389
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VS0116
EAN (Einzelstück)	4710423772809

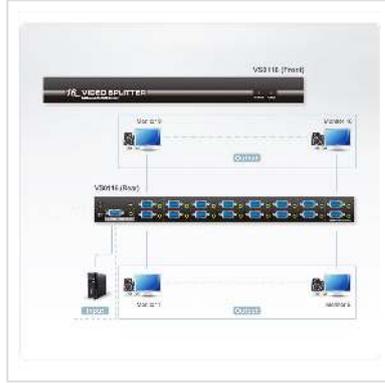

VGA-A/V-Splitter mit 16 Ports (250 MHz) - Ein Grafikeingang wird auf 16 Grafikausgänge verteilt

Der Grafik-Splitter VS0116 mit 16 Ports vervielfacht und verstärkt das Bild- und Tonsignal einer Eingangsquelle (z.B. einem Computer) und leitet es an bis zu 16 Ausgabegeräte (Monitore, Projektoren usw.) weiter. Zusätzlich kann das Gerät mit anderen Grafik-Splitttern von ATEN in Reihe geschaltet werden, sodass Hunderte Monitore angeschlossen werden können

- Ein Grafikeingang wird auf 16 Grafikausgänge verteilt
- Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt mehrere Tausend Grafikschnale
- Tonübertragung
- Unterstützt bis zu 250 MHz Bandbreite
- Große Übertragungswege - bis 65 m *
- Hohe Grafikauflösung - 1920 x 1440
- DDC-, DDC2-, DDC2B-kompatibel (nur an Port 1)
- Metallgehäuse
- Passt in einen 1U-Einschub im 19-Zoll-Schrank
- Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA- und Multisync-Monitore
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac und Sun

* Bildinhalte, die lange Übertragungswege über ein VGA-Kabel zurücklegen, können Pegel- und Qualitätsverluste erleiden.

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	VGA-Video-Splitter
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x Grafik-Splitter mit 16 Ports und Tonübertragung 1x VGA-/Audiokabel (1,8 m) 1x 0AD6-1605-09EG Netzteil 1x Kit für die Rackmontage 1x Benutzerhandbuch
Schnittstelle	VGA
Eingänge	1
Ausgänge	16
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker