


# VALUE 19"-Vernetzungsschrank 42 HE 2000x800x800 mm

<b>Artikelnummer</b>	26.99.0810
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	26.99.0810
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990133642

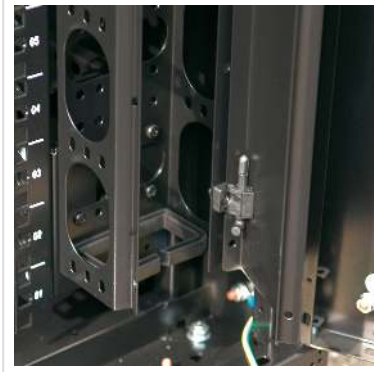

## VALUE 19"-Vernetzungsschrank, schwarz, mit 42 HE

- Netzwerkschrank in BxT 800x800mm mit Glastür vorne und Stahlblechtür hinten
- Zwei Paar 19"-Winkelprofile
- Alle Türen sind abschließbar mit Ein-Punkt-Verriegelung
- Schrank kommt mit 4 Rollen und 4 Justierfüßen
- Abnehmbare Seitenwände ermöglichen optimale Zugänglichkeit in das Schrank-Innere
- Deckenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung inklusive 4fach Lüftungseinheit
- Schrank beinhaltet 3 feste Fachböden (49x55cm) und ein Paar vertikale Kabelkanäle
- Max. Traglast (verteilt): 800kg

### Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	19"-/10"-Schränke
Produkttyp	Standschrank
Farbe	schwarz
Lieferumfang	2 Paar 19"-Profile, 4 Nivellierfüsse, 4 Rollen, Erdungskabel, 3 Fachböden, 4 Lüfter, 1 Paar vertikale Kabelmanager, Befestigungsmaterial
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	42

Mit Sockel	nein
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	2000 x 800 x 800 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	650 mm
Schutzart IP	20
Front	Glastür mit Rahmen
Rückseite	Stahltür
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne u. hinten
Dach	Kabeleinführung möglich
Dach angehoben	nein
Bodenbereich	offen
Belüftung	aktiv
Erdungsset montiert	nein
Justierfüsse	ja
Lüfter nachrüstbar	ja
Farbe (Schrankgestell)	schwarz
Farbe (Verkleidungsteile)	schwarz
Höhe	2000 mm
Breite	800 mm
Tiefe	800 mm
Gewicht	136.34 kg
Verpackungshöhe	2020 mm
Verpackungsbreite	800 mm
Verpackungstiefe	850 mm
Paketgewicht	135 kg