



## Rollhocker, aus Kunststoff

- superleicht
- aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff
- beweglich durch 3 auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen
- bei einer Belastung ab 5 kg steht er unverrückbar fest auf seinem integrierten Gummistandring
- die Montage erfolgt sekundenschnell - Oberteil und Unterteil einfach zusammenstecken (kein Werkzeug erforderlich)
- Höhe unbelastet: 430 mm, Höhe belastet: 425 mm
- Durchmesser: oben 290 mm / unten 440 mm
- Tragkraft: 150 kg
- Gewicht: 2,8 kg
- DIN 4569

### Anwendungsbeispiele:

- im Haushalt, zum Putzen oder Gardinen abnehmen
- für hohe Regale und Schränke im Büro, Lager, Archiv und Ladengeschäft

### Für wen geeignet:

- Spedition
- Handwerker
- Krankenhaus
- Hotel und Gastronomie



Rollhocker, blau



Rollhocker, grau



Rollhocker, lichtgrau



Rollhocker, rot



Rollhocker, schwarz




Rollhocker, weiß



Detailansicht: 3 auf Federn gelagerte Gleitrollen



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

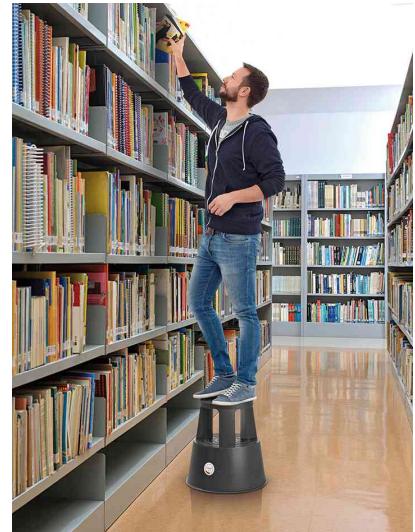

Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Tragkraft	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Rollhocker	aus Kunststoff	150 kg 150 kg	blau (RAL 5002) grau (RAL 7012)	212 203 212 212	62212246 62212247
	aus Kunststoff	150 kg 150 kg	lichtgrau (RAL 7035) rot (RAL 3000)	212 237 212 202	62212237 62212245
	aus Kunststoff	150 kg 150 kg	schwarz (RAL 9005) weiß (RAL 9010)	212 201 212 200	62212244 62212243
Zubehör: Ersatzrollen für Rollhocker	aus Kunststoff			0201801	62213100