


# ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - VGA + HDMI

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 12.03.3165    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 12.03.3165    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049614680 |

**roline**  
Designed for Professionals

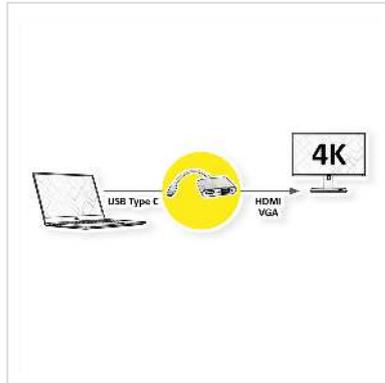

**Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder Ihren PC mit USB Typ-C-Anschluss an einen HDMI- oder VGA-Monitor oder vergleichbaren Projektor/Beamer an.**

- USB 3.2 Gen 1 Typ C zu HDMI/VGA Kabeladapter für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
- Damit können Sie Ihr Display auf z.B. Ihren HDMI-fähigen Fernseher oder HDMI- oder VGA-kompatiblen Monitor spiegeln oder erweitern
- Tragbares, kompaktes Design
- Goldenes Aluminiumgehäuse
- Kein Netzteil erforderlich
- Anschlüsse: HDMI- und VGA-Buchse und Typ C Stecker
- Maximale Auflösung: 3840x2160 @60Hz (HDMI)
- Kabellänge: ca. 10 cm

**Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt**

## Technische Daten

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Hersteller    | ROLINE                           |
| Produktgruppe | Adapter, Terminatoren, Konverter |
| Produkttyp    | USB-HDMI Adapter                 |
| Farbe         | schwarz / gold                   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Länge                              | 0.1 m  |
| Max. Auflösung                     | 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)                |
| Anschlüsse Seite 1 (PC)            | Typ C Stecker                                |
| Anschlüsse Seite 2<br>(Peripherie) | HDMI/VGA Buchse                              |
| Seite 1 Typ des<br>Anschlusses     | USB Typ C (USB-C)                            |
| Seite 1 Art des<br>Anschlusses     | Männlich (Stecker)                           |
| Seite 2 Typ des<br>Anschlusses     | HDMI Typ A<br>HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA |
| Seite 2 Art des<br>Anschlusses     | Weiblich (Buchse)                            |
| Anwendungsbereich                  | extern                                       |
| Gewicht                            | 45.8 g                                       |
| Verpackungshöhe                    | 20 mm  |
| Verpackungsbreite                  | 50 mm  |
| Verpackungstiefe                   | 100 mm                                       |
| Paketgewicht                       | 0.08 kg                                      |