


ROLINE GOLD USB 2.0 Sync- & Ladekabel USB-A/Lightning, Stütze, 1 m

Artikelnummer	11.02.8923
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	11.02.8923
EAN (Einzelstück)	7630049617193

roline
Designed for Professionals

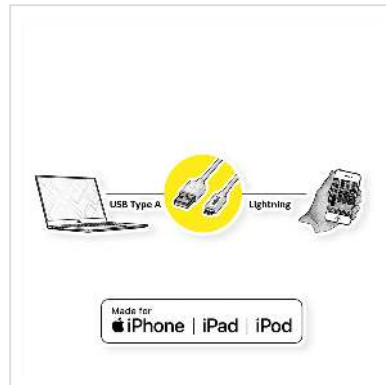

Made for
iPhone | iPad | iPod

USB 2.0 Sync- & Ladekabel mit Smartphone Stützfunktion für Apple Geräte mit Lightning Konnektor (MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod).

- ROLINE GOLD Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metall-Steckergehäuse
- Ausklappbare Stütze für das angeschlossene Mobilgerät
- USB 2.0 Kabel mit einem Typ A Stecker und einem Lightning-Stecker
- Zum Anschluss von Geräten mit Lightning-Buchse, wie z.B. iPhone 5, 5s, 6, 6 plus, 6s, 6s plus, iPod Touch (5. Generation), iPod Nano (7. Generation), iPad (4. Generation) oder iPad Mini (alle Modelle) an MACs, PCs oder andere Geräte mit USB-Anschluss
- Ermöglicht das Laden der mobilen Geräte sowie den Datenaustausch
- Unterstützt USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
- Nylonverstärktes Kabelaußenmaterial für verbesserte Stabilität

MFi zertifiziert für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod.

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	Lightning Connector Kabel
Farbe	schwarz / gold
Länge	1 m
Übertragungsqualität	USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A Stecker / Lightning (8pin) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	Lightning (8pin)
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	geschirmt
Handverriegelungsschrauben	nein
Gewicht	33.8 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	80 mm
Verpackungstiefe	80 mm
Paketgewicht	0.02 kg