


U-FORM BODENWAAGE

PCE-SD 1500U

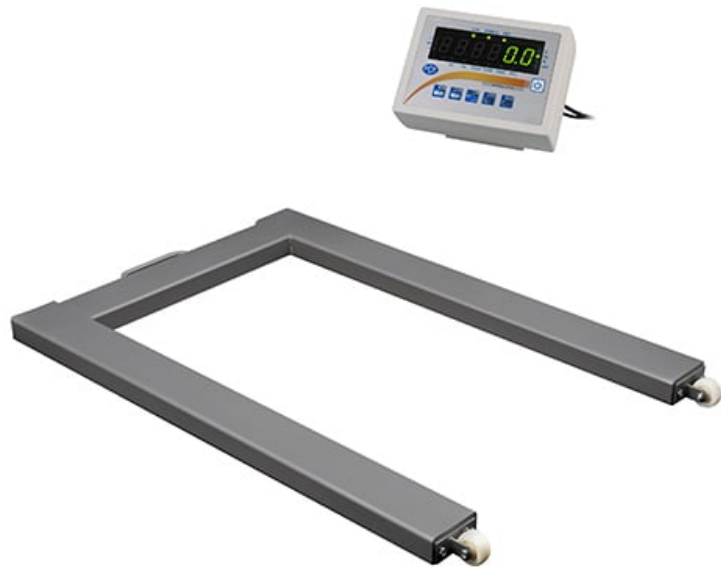

- » geeicht nach M III
- » Stückzählfunktion
- » Summierfunktion
- » Prozent % Vergleichswiegung
- » Tierwägungsfunktion
- » Ein Tarawert speicherbar
- » Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max
- » Statistikfunktion
- » Rezepturmischwiegung
- » Einstellbare bidirektionale RS-232 Schnittstelle
- » Einstellbare Automatische Abschaltung

Die U-Form Bodenwaage ist eine eichfähig, geeichte, für den mobilen Einsatz vorgesehen, Palettenwaage. Die Abmessungen der geeichten U-Form Bodenwaage sind der EU-Palettengröße (1200 x 800 mm) angepasst. Die U Form der geeichte U-Form Bodenwaage ermöglicht ein bequemes Auflegen der EU-Paletten, indem die Palette direkt mit dem Hubwaagen zwischen die beiden Holme gefahren und auf die Holme der geeichten Palettenwaage abgelegt werden können. Diese geeichte Palettenwaage ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Um die robuste U-Form Bodenwaage mobil einsetzen zu können verfügt die U-Form Bodenwaage über zwei Rollen und ein Handgriff, somit kann die geeichte U-Form Bodenwaage schnell und einfach auf- und ab- gebaut oder von A nach B transportiert werden.

Die Wiegedaten können auf dem externen Display (an 3,0 m Kabel) sehr gut abgelesen werden. Das Display der geeichten U-Form Bodenwaage befindet sich an einem 3,0 m Kabel zu der U-Form Bodenwaage und kann auf einem Tisch bzw. an einer Wand oder optional auf einem Stativ montiert werden. Funktionen der geeichten U-Form Bodenwaage sind: Stückzählfunktion, eine max. min. Wiegung, Rezepturwiegung, Prozentwiegung, durchschnittliche Gewichtsermittlung, Summierfunktion, ein Taragewichtspeicher und einstellbare RS-232 Schnittstelle. Die bidirektionale RS-232-Schnittstelle der geeichten U-Form Bodenwaage erlaubt den Datentransport zu einem PC oder Drucker.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	1500 kg
Auflösung [d]	0,5 kg

Allgemeine technische Daten	
Ausgänge	4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC
Messfunktionen	MIN, MAX
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Summierfunktion, Tierwägunfunktion, Statistikfunktion, Rezepturmischwiegung, Prozentwägung, Statistikfunktion
Einheit(en)	kg, lb
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 20 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Mindestlast [Min]	10 kg
Tarierbereich	über den vollen Wiegebereich
Eichklasse [e]	M III
Menüsprache	Englisch (US)
Schutzklasse (Gerät)	IP54, IP67
Spannungsversorgung	230V 50Hz 8VA
Weitere Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Abmessungen ()	mm