


# VALUE S/FTP-Kabel Kat.7, mit RJ-45 Steckern (500 MHz / Class EA), grau, 0,5 m

Artikelnummer	21.99.0850
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.0850
EAN (Einzelstück)	7611990139620

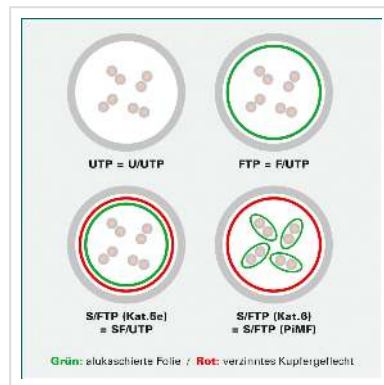

**Die preisgünstige Lösung für eine Netzwerkverkabelung mit Datenraten bis 10 Gbit/s (bei einer Frequenz bis 500 MHz). Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel der Kategorie 7 mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern (bis 500 MHz).**

- Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet
- Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechschirm
- Impedanz: 100 Ohm

## Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP Patchkabel
Farbe	grau
Länge	0.5 m

Schirmungstyp	SFTP
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Farbe (Tülle)	grau
Kabel LSOH	nein
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Gewicht	26.3 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	110 mm
Verpackungstiefe	180 mm
Paketgewicht	0.03 kg