




KLEINVERTEILER

AKi 09

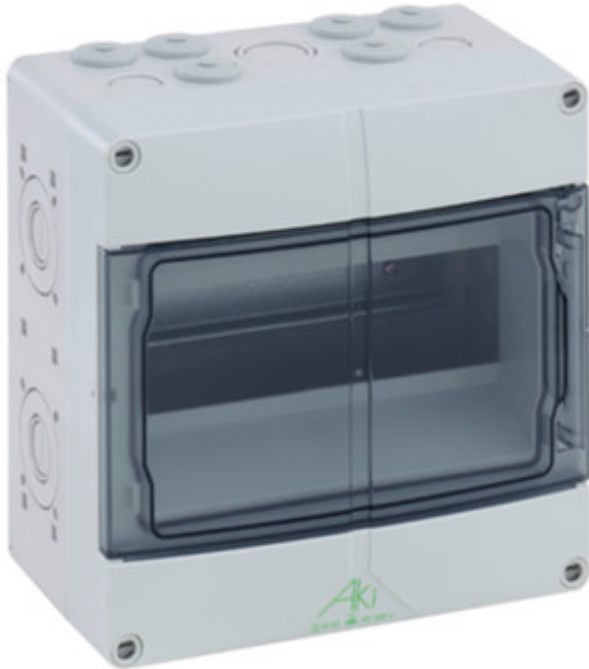

AKi 09

Kleinverteiler

INDIVIDUALISIERBAR

200 x 200 x 122 mm
 Artikelnummer: 73640901

Kleinverteiler - Industrie Qualität -, 9 Teilungseinheiten, PE/N Klemme, mit jeweils 2 Klemmstellen 16 mm², 5 Klemmstellen 6 mm², oben 6 elastischen Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, Isolierstopfen, zusätzliche Doppelmembranstützen



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	200 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	122 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt, grau ähnlich RAL 7035
Klappfenster:	Polycarbonat, transparent
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Highlights

Montagefreundlich - PE/N Klemmschiene, elastische Einführungen an der Oberseite und schnelle Installation der Verteiler.

Sicher - Dank der hohen Schutzart IP65 und der robusten, halogenfreien Ausführung wird auch bei rauen industriellen Umgebungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewährleistet.

Zubehör

- BST M20 - Belüftungsstützen
- BST M20/sw - Belüftungsstützen
- AK SGA-1 - Schlossgarnitur

Umgebungsbedingungen

Umgebungtemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungtemp. (maximal):	80 °C
Umgebungtemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



KLEINVERTEILER

AKi 09

Weitere Eigenschaften

Farbe:	grau
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Anzahl Teilungseinheiten:	9
Anreihbar:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
plombierbar:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Drehmoment der Deckelschraube:	1.2 N m