

Manhattan TV & Monitor Mount, Wall, Tilt, 1 screen, Screen Sizes: 32-55", Black, VESA 200x200 to 400x400mm, 80kg, LFD, Lifetime Warranty - Klammer - für Flachbildschirm

Produktbeschreibung: Manhattan TV & Monitor Mount, Wall, Tilt, 1 screen, Screen Sizes: 32-55", Black, VESA 200x200 to 400x400mm, 80kg, LFD, Lifetime Warranty - Klammer - für Flachbildschirm - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") - Wandmontage

Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: IC Intracom
 Hersteller Artikel Nr: 461474
 EAN: 0766623461474

Beschreibung:



Ein an der Wand montierter Fernseher wertet nicht nur die Optik Ihres Zimmers auf, sondern spart gegenüber TV-Möbeln auch noch ordentlich Platz. Diese Manhattan TV-Halterung sorgt in Kombination mit dem verstellbaren Neigungswinkel für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Für eine schnurgerade Ausrichtung Ihres Fernsehers lässt sie sich auch nach der Montage noch horizontal justieren. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist die Halterung geeignet für eine große Bandbreite an Displaygrößen und sorgt für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, Digital Signage und andere Gewerbeanwendungen.

Key Selling Points:

- Sicherer Halt für einen Flachbildschirm
- Stets optimaler Blickwinkel, -10° bis +5° neigbar
- Lässt sich auch nach der Montage komfortabel horizontal justieren
- Robuste Stahlkonstruktion
- Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
- Entspricht VESA-Standards - trägt Bildschirme von 32" bis 55" und bis zu 80 kg

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan TV & Monitor Mount, Wall, Tilt, 1 screen, Screen Sizes: 32-55", Black, VESA 200x200 to 400x400mm, 80kg, LFD, Lifetime Warranty - Klammer - für Flachbildschirm
Produkttyp	Klammer - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50 cm x 5.3 cm x 44 cm
Neigung	-10° to 5°
Anpassungen	Nivellierung, Neigung
Gewicht	2.78 kg

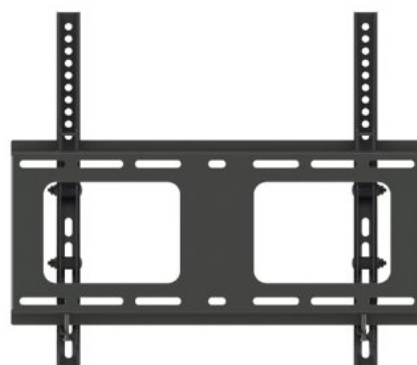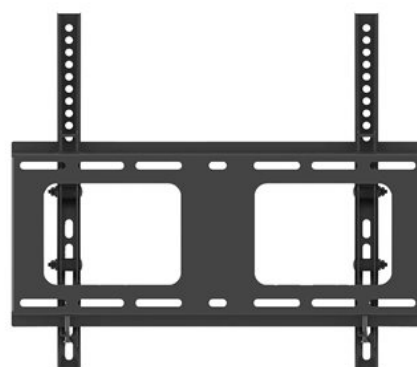

Empfohlene Verwendung	Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe	81.3-139.7 cm (32"-55")
VESA-Halterung	200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht	80 kg

