


## GR-2852

### Kontaktgrill

Regulierbares Thermostat - Öffnen um 180° möglich

Dieser Kontaktgrill ist ideal für schnelle und gesunde Zubereitung von Fleisch, Fisch und Paninis. Er kann als Kontaktgrill, aber auch als Tischgrill verwendet werden. In den Auffangschalen wird überschüssiges Fett gesammelt.

Größe der Bratfläche	28 x 17 cm
Scharnieröffnung bis zu 180° Grad	Ja
Regelbarer Thermostat	Ja
Beweglicher Deckel	Ja
Deckel mit Sicherheitsverschluss	Ja
Material Deckel	Rostfreier Stahl
Horizontale oder vertikale Lagerung	Ja
Antihafbeschichtung	Ja
Einfach zu reinigen	Ja
Anti-Rutsch-Füße	Ja
Kontrolllampen	Ja
Bereitschaftsanzeigen	Ja
Kabellänge	0,75 m
Leistung	1500 W

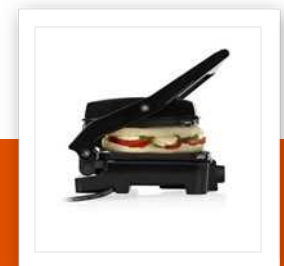

#### Logistische Daten - Intrastat Code: 8516607000

Verpackung: Höhe x Breite x Tiefe (cm): 36,8 x 15,6 x 30 | EAN-Nr. Produkt: 8713016073945 | Bruttogewicht (kg): 1,98 | Produkt-Nettogewicht (kg): 1,68

Umkarton: Höhe x Breite x Tiefe (cm): 64,7 x 38,5 x 32,6 | EAN-Nr. Umkarton : 8713016073952 | Bruttogewicht (kg): 8,5

Stückzahlen: pro per Umkarton: 4 | Auf Palette: 60 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 3 x 5 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 1280 / 2756 / 3200