

## Key Features

Bildschirmdiagonale	27 Zoll / 68,58 cm
Auflösung	2560 x 1440 / WQHD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178 / 178 Grad
Konnektivität	HDMI / DP / VGA / USB
Höhenverstellbarkeit	110 mm
Lautsprecher	2x 3 Watt
Garantie	4 Jahre Vorab-Austausch-Service
Besonderheit	ViewSplit für Picture-In Picture und Picture-By-Picture



 
300 cd/m<sup>2</sup>  
**HELLIGKEIT**



99% sRGB  
**FARBGENAUIGKEIT**



ViewSplit  
**SOFTWARE**



2560 x 1440 / WQHD  
**AUFLÖSUNG**



SuperClear® IPS  
**PANEL**

## Produkt Beschreibung

Der ViewSonic® VG2719-2K ist ein ergonomischer WQHD-Monitor in 27 Zoll mit reicher und detailgetreuer Farbwiedergabe für den Einsatz im Grafikdesign, im Office-Bereich sowie im Home-Entertainment. Im Vergleich zur Full-HD-Auflösung zeigt die WQHD-Auflösung mehr Inhalte auf dem Bildschirm an, reduziert das Scrollen und steigert die Produktivität. Zudem ermöglicht die SuperClear® IPS-Type-Technologie Inhalte aus nahezu jedem Blickwinkel detailgetreu darzustellen. Dank der 10-Bit-Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben und der 99%igen sRGB-Farbdeckung ist eine lebendige Farbwiedergabe für das Aufbereiten von Webinhalten, Grafiken und Fotos gewährleistet. Das ergonomische Design des VG2719-2K bietet eine große Auswahl an Neigungs-, Schwenk-, Dreh- und Höheneinstellungen, während der schlanke Rahmen dem Monitor eine aufgeräumte Ästhetik verleiht und den Einsatz von Multi-Display-Setups ermöglicht, um das Workflow-Management zu verbessern. Darüber hinaus können Benutzer mit der kostenlosen ViewSplit-Software das Bildschirmlayout für einen effizienteren Workflow unterteilen, organisieren und anpassen.

## Technische Daten

### PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	SuperClear® IPS
Bildschirmdiagonale	27" / 68,58 cm
Auflösung	2560 x 1440 / WQHD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50 M : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Farben	1,07 Mrd. (10-Bit-Farbtiefe)
Produktfarbe	Schwarz

### EINGÄNGE

HDMI (1.4 mit HDCP)	2
DisplayPort (1.2a mit HDCP)	1
Audio	1

### AUSGÄNGE

Audio	1
-------	---

### LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 3 Watt
--------------	-----------

### ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit	110 mm
Neigungswinkel	22 bis -5 Grad
Rotation auf Hochformat	90 Grad
Drehbarkeit	320 Grad

### WANDHALTERUNG (B x H)

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

### FEATURES

Farbgenauigkeit (Foto)	99% sRGB
Eye-Care-Technologie	Blaulichtfilter, Flicker-Free-Technologie;
Eco-Mode	Ja

### ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Fuß	620 x 534 x 245 mm
Monitor ohne Fuß	620 x 362 x 44 mm
Verpackung	725 x 444 x 190 mm

### GEWICHT

Monitor mit Fuß	6,91 kg
Monitor ohne Fuß	5,96 kg
Verpackung	8,60 kg

### LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Verbrauch (typisch)	33 Watt
Verbrauch (jährlich)	21 kWh
Verbrauch (eco)	44 Watt
Verbrauch (standby)	<0,5 Watt
Verbrauch (off)	<0,3 Watt

### NORMEN


Normen	Energy Star, TUV-GS, CE, RoHS, FCC, ISO13406-2, EuP, CU;
--------	--

### GARANTIE

4 Jahre Vorab-Austausch-Service	
---------------------------------	--

### LIEFERUMFANG

1. Integrierte Lautsprecher	1
2. VESA®-Halterung 100 x 100 mm	1
3. Netzkabel-Anschluss	1
4. DisplayPort-Eingang	1
5. 2x HDMI-Eingang	1
6. Audio-Eingang	1
7. Audio-Ausgang	1

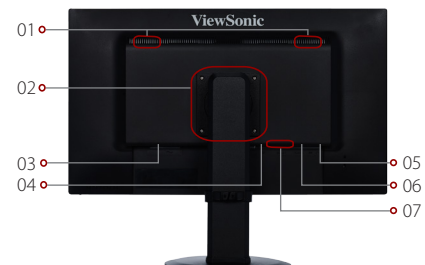

1. Integrierte Lautsprecher  
2. VESA®-Halterung 100 x 100 mm

3. Netzkabel-Anschluss  
4. DisplayPort-Eingang

5. 2x HDMI-Eingang  
6. Audio-Eingang

7. Audio-Ausgang