


WOODEN TURNTABLE WITH USB ENCODING

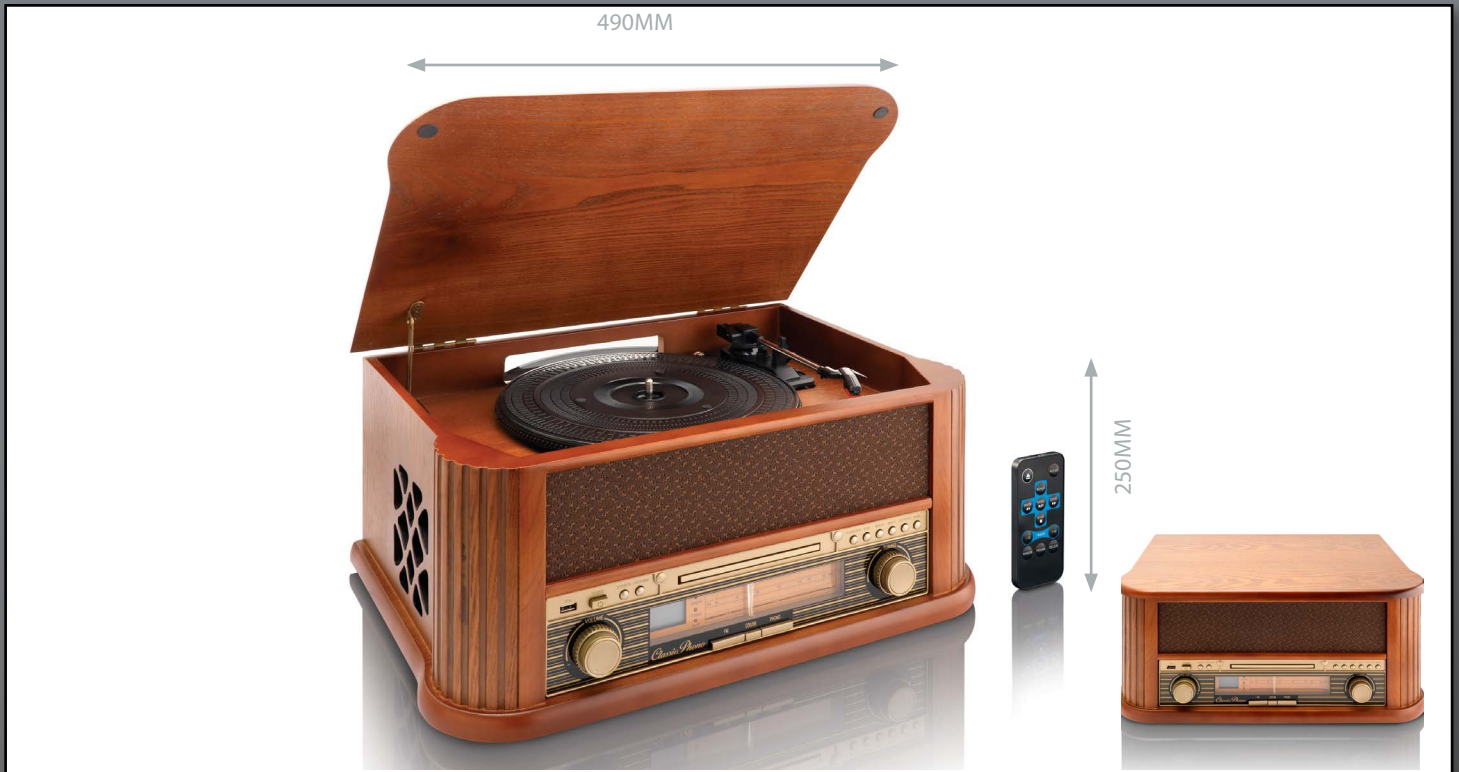

EN

- Wooden turntable with USB port to directly encode your vinyl and CDs
- Radio/CD-Player
- 3 rated speed settings: 33 RPM, 45 RPM and 78 RPM
- Belt drive
- 2 built-in speakers
- Play your vinyls also when the cabinet is closed
- Cover can be left open thanks to the hinged metal arm
- Output power: 4.5 x 2 Watts (RMS)
- MDF cabinet
- Included: Remote control

DE

- Plattenspieler im Holzgehäuse mit USB-Direktaufnahme für Ihre Vinyl Platten und CDs
- Radio/CD-Spieler
- 3 Geschwindigkeiten: 33 U/min, 45 U/min und 78 U/min
- Riemenantrieb
- 2 eingebaute Lautsprecher
- Schallplatten können auch bei geschlossenem Gerät abgespielt werden
- Dank des Metallgelenks kann der Plattenspieler geöffnet bleiben
- Ausgangsleistung: 4.5 x 2 Watts (RMS)
- MDF Gehäuse
- Inklusive: Fernbedienung

NL

- Houten platenspeler met USBaansluiting om uw vinyl platen en CDs direct te coderen
- Radio/CD-Speler
- 3 snelheden: 33/45/78 omwentelingen per minuut
- Riemaandrijving
- 2 ingebouwde speakers
- Speel je platen ook af met een gesloten kabinet
- De deksel kan in een hoek van 45° worden gezet dankzij het metalen scharnier
- Uitgangsvermogen: 4.5 x 2 Watts (RMS)
- MDF behuizing
- Inclusief: Afstandsbediening

FR

- Platine en bois avec port USB pour encodage direct de vos vinyles et de vos CD
- Lecteur CD et radio FM
- 3 réglages de vitesse: 33, 45 et 78 tours
- Courroie d'entraînement
- 2 haut-parleurs intégrés
- Possibilité d'écouter vos 33 et 78 tours avec le capot refermé
- Possibilité de maintenir le couvercle ouvert à 45° grâce au bras métallique articulé
- Puissance de sortie: 4.5 x 2 Watts (RMS)
- Caisson en MDF
- Inclus: Commande à distance

ES

- Tocadiscos de madera con USB para codificación directamente de discos de vinilo y CDs
- Reproductor de CD y radio FM
- 3 velocidades: 33 RPM, 45 RPM y 78 RPM
- Codificación USB direct
- Transmisión por correa
- 2 altavoces incorporados
- Reproduce sus vinilos también cuando la carcasa está cerrada
- La tapa se puede dejar abierta gracias al brazo metálico con quicio
- Potencia de salida: 4.5 x 2 Watts (RMS)
- MDF cabinet
- Incluye: Mando a distancia

DATA :

- Power source: AC 230V, 50Hz
- Power consumption max:19W
- Dim. unit : 490 x 340 x 250 mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 9,2 kg / 9,6 kg
- Min. order quantity: 1 pc
- EAN-code: 87.11902.03458.2

Container quantity :
20' ft : 480 pcs
40' ft : 1000 pcs

Subject to changes thout prior notice

V2 15-12-2015

Classic Phono

TCD-2500