


ROLINE GREEN UTP Patchkabel Kat.6A (Class EA), LSOH, slim, grau, 3 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.44.3906 |
| Hersteller | ROLINE GREEN |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.44.3906 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049623798 |

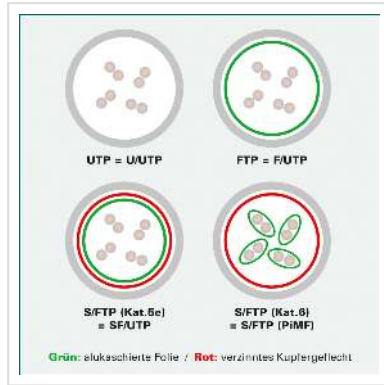

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel aus halogenfreiem TPE-Material für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.

- Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Besonders dünnes und flexibles Kabel aus halogenfreiem TPE-Material
- Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--|
| Hersteller | ROLINE GREEN |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | UTP Patchkabel |
| Farbe | grau |
| Länge | 3 m |
| Lieferumfang | Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet |
| Schirmungstyp | UTP |
| Übertragungsqualität | Cat6A / Class EA |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Slim-Kabel | ja |
| Farbe (Tülle) | grau |
| Kabel LSOH | ja |
| Material Aussenmantel Kabel | LSOH-TPE |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Gewicht | 42.9 g |
| Verpackungshöhe | 20 mm |
| Verpackungsbreite | 100 mm |
| Verpackungstiefe | 100 mm |

Paketgewicht

0.048 kg