


# VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, extra-flach, weiß, 0,5 m

Artikelnummer	21.99.2060
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.2060
EAN (Einzelstück)	7630049622975

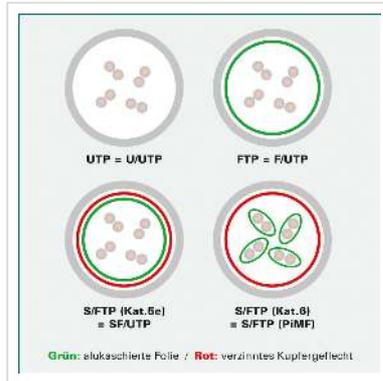

**Konfektioniertes ungeschirmtes Patchkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern beidseitig. Extra-flaches Netzkabel zur Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen.**

- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Vergoldete Kontakte

## Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	UTP Patchkabel
Farbe	weiß
Länge	0.5 m

Schirmungstyp	UTP
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Flachbandkabel	ja
Farbe (Tülle)	weiß
Kabel LSOH	nein
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Technische Besonderheiten	Flachkabel
Gewicht	12.5 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	30 mm
Verpackungstiefe	30 mm
Paketgewicht	0.015 kg