


ROLINE LCD-Doppelarm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-32 Zoll, bis 2x 9 kg, silberfarben

Artikelnummer	17.03.1158
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	17.03.1158
EAN (Einzelstück)	7630049623569

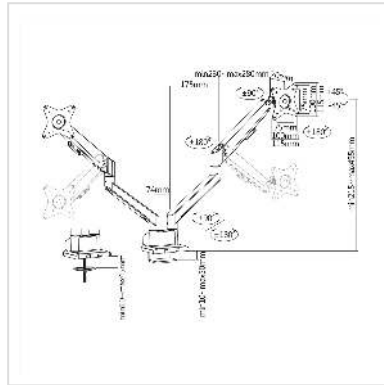

Der LCD-Monitor-Doppelarm mit Gasfeder kann durch seine Gasdruckfedern die Monitore sehr leicht in optimaler Position halten.
Die Besonderheit: Die Fixierung der Tischklemme kann von oben erfolgen - keine Verrenkungen, kein Krabbeln unter den Tisch!

- Über 5 Drehpunkte kann der beste Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
- Pivotfunktion (90° drehbar, für Hoch- und Querformat)
- Mit Schraubklammer für die Tischmontage - von oben festzuschrauben
- Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
- Belastbarkeit bis 9 kg / Einzel-Arm

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	LCD-Monitorarme
Produkttyp	Monitorarm, Tischmontage
Farbe	silberfarben
Maximale Tragkraft	18 kg
Anzahl Drehpunkte	5
Befestigung	Tischmontage, Klammer
Armlänge maximal	525 mm

Verstellmöglichkeit	Gasfeder
Neigbar	ja
Höhenverstellbar	ja
Drehbar	ja
Anzahl Monitore	2
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll)	32 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll)	17 Zoll
VESA 75 x 75 mm	ja
VESA 100 x 100 mm	ja
Materialgruppe	Metall
Technische Besonderheiten	Pivotfunktion
Höhe	565 mm
Breite	970 mm
Tiefe	115 mm
Gewicht	4294.9 g
Verpackungshöhe	180 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	410 mm
Paketgewicht	5.5 kg