


## Kingston - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert

Produktbeschreibung: Kingston - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - CL40 - 1.1 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS ROG Flow X16; ROG Strix SCAR 17 SE; Dell Inspiron 16; Precision 34XX, 7770

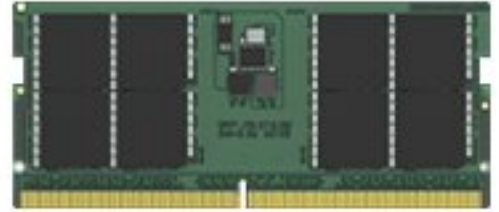

Gruppe: RAM  
Hersteller: Kingston  
Hersteller Artikel Nr: KCP548SD8K2-64  
EAN: 0740617328776

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	64 GB: 2 x 32 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - SO DIMM 262-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	4800 MHz (PC5-38400)
Latenzzeiten	CL40
Leistungsmerkmale	Ungepuffert
Spannung	1.1 V
Entwickelt für	Alienware M15 R7; ASUS ProArt StudioBook 16 OLED; ProArt StudioBook Pro 16 OLED; ROG Flow X16; ROG Strix SCAR 15; 17; 17 SE; ROG Zephyrus Duo 16; Dell Inspiron 16; Precision 34XX, 7770; HP EliteBook 84X G9, 86X G9; ZBook Power G9, Studio G9; Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3; ThinkStation P360 Ultra